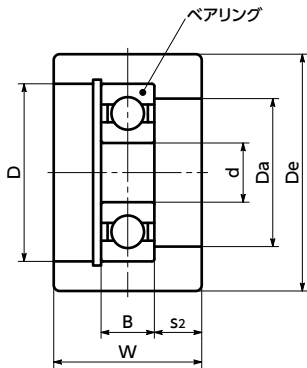


VFLS ステンレス・フラットアイドラー**SUS** ステンレス

- オールステンレス製。
- 標準アイドラー軸 **ZS** と組み合わせてご使用ください。
- 特注品も製作いたします。お問い合わせください。
- 材質・仕上げ RoHS

	VFLS
本体	SUS303
ベアリング	ステンレス
止め輪	ステンレス

単位：mm

品番	アイドラー				ベアリング				質量 (kg)	適用アイドラー軸 標準アイドラー軸 Z
	De	Da	W	s2	呼び番号	d	D	B		
VFLS-3020	30	19	20	7	SS6900×1	10	22	6	0.07	ZS6900 - 14
VFLS-4025	40	25	25	8	SS6200×1	10	30	9	0.16	ZS6200 - 15
VFLS-5030	50	25	30	10	SS6201×1	12	32	10	0.33	ZS6201 - 15

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応不可

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VFLS-40 25

商品記号 **1** **2**