


VGR/VGA ガイドアイドラー

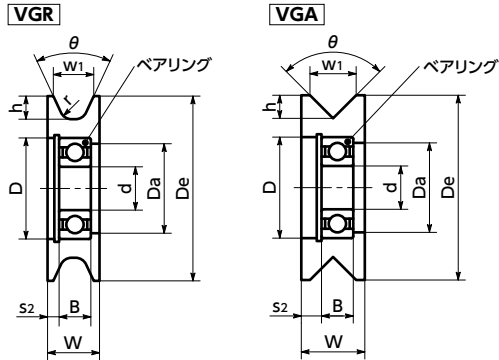

- 各種ガイド用アイドラー。
- 適用ロープ径は $r \times 2 =$ 直径として選定ください。
- VGRは丸ベルトでもロープでも使用できます。VGAは角材用です。
- Vベルトには使用できません。

● 材質・仕上げ



	VGR-6404 / VGA	VGR-8006
本体	S45C	S45C 歯底高周波焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒)
ベアリング	スチール	スチール
止め輪	スチール	スチール

単位: mm

品番	アイドラー								ベアリング				質量 (kg)
	De	Da	W	w1	s2	θ (°)	r	h	呼び番号	d	D	B	
VGR-6404	64	31	18	14	4	50	4	8	6202×1	15	35	11	0.25
VGR-8006	80	31	20	16	4.5	—	6	12	6202×1	15	35	11	0.45
VGA-6490	64	31	22	16	7	90	—	8	6202×1	15	35	11	0.31

品番	適用アイドラー軸
	標準アイドラー軸
VGR-6404	Z
VGR-8006	Z6202 - 16・Z6202 - 22
VGA-6490	Z6202 - 16・Z6202 - 22

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VGR-8006



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可