



VSA/VSAS A型スプロケットアイドラー

SUS ステンレス

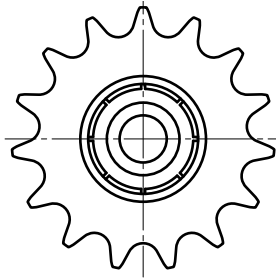

● 材質・仕上げ

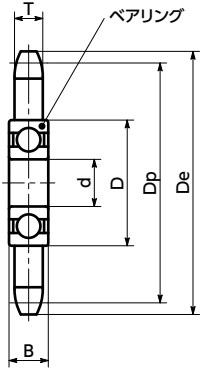

| | VSA | VSAS |
|-------|--------------------------|--------|
| 本体 | S35C 歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS304 |
| ベアリング | スチール | ステンレス |

- **VSA** ——— スチール製
- **VSAS** ——— オールステンレス製

VSA スチール製

単位: mm


| 品番 | アイドラー | | | | | ベアリング | | | | 質量 (kg) | 適用アイドラー軸 | |
|-----------------|----------|----|-------|-----|------|--------|----|----|----|---------|----------------------------------|---|
| | スプロケット呼び | 歯数 | Dp | De | T | 呼び番号 | d | D | B | | 標準アイドラー軸 | Z |
| VSA-315 | 35 | 15 | 45.81 | 51 | 4.3 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | 0.08 | Z6200 - 10・Z6200 - 15 | |
| VSA-317 | 35 | 17 | 51.84 | 57 | 4.3 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.08 | Z6201 - 12・Z6201 - 16・Z6201 - 22 | |
| VSA-415A | 40 | 15 | 61.08 | 67 | 7.2 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | 0.14 | Z6200 - 10・Z6200 - 15 | |
| VSA-415B | 40 | 15 | 61.08 | 67 | 7.2 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.14 | Z6201 - 12・Z6201 - 16・Z6201 - 22 | |
| VSA-415C | 40 | 15 | 61.08 | 67 | 7.2 | 6301×1 | 12 | 37 | 12 | 0.15 | Z6301 - 20 | |
| VSA-513 | 50 | 13 | 66.34 | 74 | 8.7 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.19 | Z6202 - 11・Z6202 - 16・Z6202 - 22 | |
| VSA-515A | 50 | 15 | 76.35 | 83 | 8.7 | 6301×1 | 12 | 37 | 12 | 0.27 | Z6301 - 20 | |
| VSA-515B | 50 | 15 | 76.35 | 83 | 8.7 | 6304×1 | 20 | 52 | 15 | 0.29 | - | |
| VSA-612 | 60 | 12 | 73.6 | 83 | 11.7 | 6203×1 | 17 | 40 | 12 | 0.3 | Z6203 - 15・Z6203 - 20 | |
| VSA-615A | 60 | 15 | 91.62 | 99 | 11.7 | 6301×1 | 12 | 37 | 12 | 0.55 | Z6301 - 20 | |
| VSA-811 | 80 | 11 | 90.16 | 102 | 14.6 | 6204×1 | 20 | 47 | 14 | 0.54 | Z6204 - 17・Z6204 - 22 | |

VSAS ステンレス製

単位: mm

| 品番 | アイドラー | | | | | ベアリング | | | | 質量 (kg) | 適用アイドラー軸 | |
|-----------------|----------|----|-------|----|-----|----------|----|----|----|---------|-------------------------|---|
| | スプロケット呼び | 歯数 | Dp | De | T | 呼び番号 | d | D | B | | 標準アイドラー軸 | Z |
| VSAS-317 | 35 | 17 | 51.84 | 57 | 4.3 | SS6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.08 | ZS6201 - 12・ZS6201 - 15 | |
| VSAS-415 | 40 | 15 | 61.08 | 67 | 7.2 | SS6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.14 | ZS6201 - 12・ZS6201 - 15 | |
| VSAS-513 | 50 | 13 | 66.34 | 74 | 8.7 | SS6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.19 | ZS6202 - 11・ZS6202 - 16 | |

● 使用例

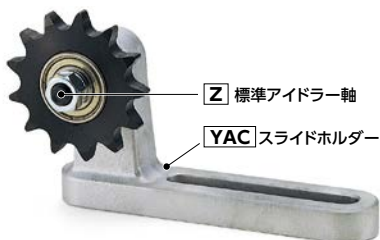

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VSA-515A



⚙️ 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可