


# ZA アジャストホルダー専用アイドラー軸

[WEB 選定ナビ](#) [WEB CAD Download](#)

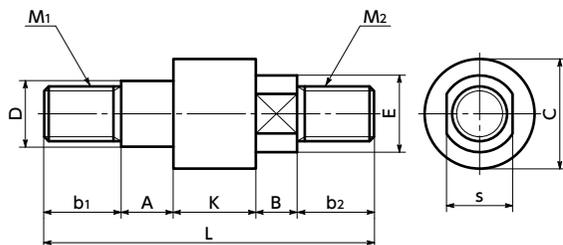

● 材質・仕上げ

RoHS2適合


	<b>ZA</b>
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット・ばね座金	スチール 三価クロメート処理

- アジャストホルダー **YAD** **YAF** と組み合わせてご使用ください。
- ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。
- ねじ呼び・ねじ長さ・全長・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。お問い合わせください。

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ベアリング	D	A	b <sub>1</sub>	M <sub>1</sub>	K	C	b <sub>2</sub>	M <sub>2</sub>	E	B	s	L	質量 (kg)
<b>ZA6200-15</b>	650	6200×1	10	8.5	14	M10×1.5	15	20	14	M10×1.5	14	7.5	12	59	0.09
<b>ZA6201-15</b>	650	6201×1	12	9.5	14	M10×1.5	15	20	14	M10×1.5	14	7.5	12	60	0.09
<b>ZA6202-8</b>	670	6202×1	15	10.5	14	M10×1.5	8	20	14	M10×1.5	14	7.5	12	54	0.08
<b>ZA6202-15</b>	670	6202×1	15	10.5	14	M10×1.5	15	20	14	M10×1.5	14	7.5	12	61	0.1
<b>ZA6203-10</b>	760	6203×1	17	11.5	16	M14×2	10	24	14	M10×1.5	14	7.5	12	59	0.13
<b>ZA6204-12</b>	860	6204×1	20	13.5	16	M14×2	12	24	14	M10×1.5	14	7.5	12	63	0.15
<b>ZA6201W-15</b>	700	6201×2	12	19.5	14	M10×1.5	15	20	14	M10×1.5	14	7.5	12	70	0.1
<b>ZA6202W-10</b>	720	6202×2	15	21.5	14	M10×1.5	10	20	14	M10×1.5	14	7.5	12	67	0.11
<b>ZA6202W-18</b>	760	6202×2	15	21.5	14	M10×1.5	18	20	14	M10×1.5	14	7.5	12	75	0.12
<b>ZA6203W-18</b>	880	6203×2	17	23.5	16	M14×2	18	24	14	M10×1.5	14	7.5	12	79	0.18
<b>ZA6203W-25</b>	880	6203×2	17	23.5	16	M14×2	25	24	14	M10×1.5	14	7.5	12	86	0.21
<b>ZA6203W-33</b>	940	6203×2	17	23.5	16	M14×2	33	24	14	M10×1.5	14	7.5	12	94	0.24

● 使用例

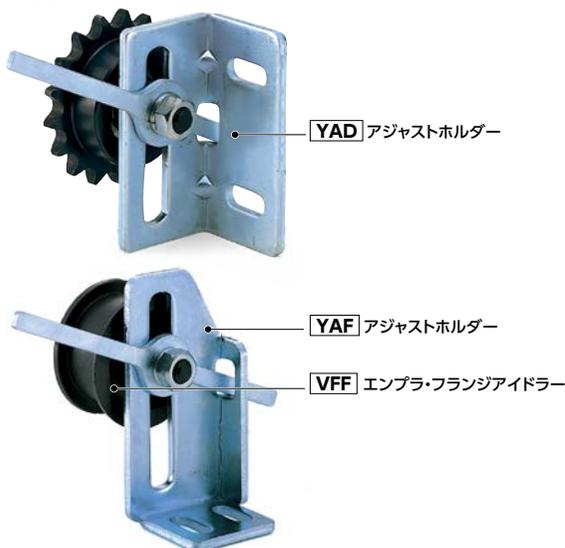

- 品番指定 直送 14時当日出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

## ZA 6203-10



軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 → P. xxxx

対応不可