

- アイドラーと組み合わせてご使用ください。
- ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。
- **Z** ———— スティール製
- **ZS** ———— ステンレス製

● 材質・仕上げ



	Z	ZS
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
ナット	スティール 三価クロメート処理	SUS304
ばね座金	スティール 三価クロメート処理	SUS304




Z スティール製 **ZS** ステンレス製

品番	適用ベアリング	D	A	b1	M1	K	b2	M2	s	L	質量 (kg)
Z6200-10	6200×1	10	8.5	12	M8×1.25	10	17	M10×1.5	14	47.5	0.05
Z6200-12	6200×1	10	8.5	12	M8×1.25	12	16	M8×1.25	14	48.5	0.05
Z6200-15	6200×1	10	8.5	12	M8×1.25	15	17	M10×1.5	14	52.5	0.06
Z6200-20	6200×1	10	8.5	12	M8×1.25	20	17	M10×1.5	14	57.5	0.06
Z6900-14	6900×1	10	5.5	12	M8×1.25	14	17	M10×1.5	14	48.5	0.05
Z6201-12	6201×1	12	9.5	14	M10×1.5	12	20	M10×1.5	14	55.5	0.07
Z6201-16	6201×1	12	9.5	14	M10×1.5	16	20	M10×1.5	14	59.5	0.07
Z6201-22	6201×1	12	9.5	14	M10×1.5	22	20	M10×1.5	14	65.5	0.08
Z6301-20	6301×1	12	11.5	14	M10×1.5	20	20	M10×1.5	17	65.5	0.09
Z6002-12	6002×1	15	8.5	14	M10×1.5	12	16	M8×1.25	17	50.5	0.07
Z6002-15	6002×1	15	8.5	14	M10×1.5	15	20	M10×1.5	17	57.5	0.08
Z6202-11	6202×1	15	10.5	14	M10×1.5	11	20	M10×1.5	17	55.5	0.08
Z6202-16	6202×1	15	10.5	14	M10×1.5	16	20	M10×1.5	17	60.5	0.09
Z6202-22	6202×1	15	10.5	14	M10×1.5	22	20	M10×1.5	17	66.5	0.1
Z6203-15	6203×1	17	11.5	16	M14×2	15	20	M10×1.5	19	62.5	0.13
Z6203-20	6203×1	17	11.5	16	M14×2	20	20	M10×1.5	19	67.5	0.14
Z6204-17	6204×1	20	13.5	16	M14×2	17	20	M10×1.5	22	66.5	0.16
Z6204-22	6204×1	20	13.5	16	M14×2	22	20	M10×1.5	22	71.5	0.17
Z6201W-22	6201×2	12	19.5	14	M10×1.5	22	20	M10×1.5	17	75.5	0.1
Z6202W-17	6202×2	15	21.5	14	M10×1.5	17	20	M10×1.5	17	72.5	0.11
Z6202W-26	6202×2	15	21.5	14	M10×1.5	26	20	M10×1.5	17	81.5	0.12
Z6203W-27	6203×2	17	23.5	16	M14×2	27	20	M10×1.5	19	86.5	0.18
Z6203W-35	6203×2	17	23.5	16	M14×2	35	20	M10×1.5	19	94.5	0.2
ZS6200-15	SS6200×1	10	8.5	12	M8×1.25	15	17	M10×1.5	14	52.5	0.06
ZS6900-14	SS6900×1	10	5.5	12	M8×1.25	14	17	M10×1.5	14	48.5	0.05
ZS6201-12	SS6201×1	12	9.5	14	M10×1.5	12	20	M10×1.5	14	55.5	0.07
ZS6201-15	SS6201×1	12	9.5	14	M10×1.5	15	20	M10×1.5	14	58.5	0.07
ZS6202-11	SS6202×1	15	10.5	14	M10×1.5	11	20	M10×1.5	17	55.5	0.08
ZS6202-16	SS6202×1	15	10.5	14	M10×1.5	16	20	M10×1.5	17	60.5	0.09

単位: mm

● 使用例

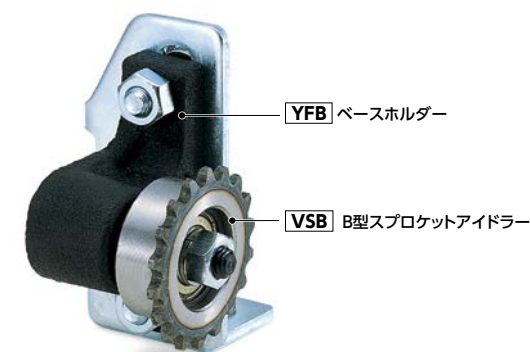

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

Z 6201-16



⚙️ 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応不可