


● 使用例

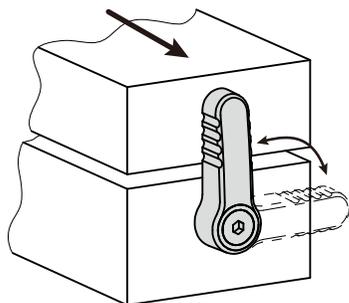

LSLT-SG



LSLT-BK



- ワークの止めやすべり落ちの防止に。
- インデックス機構つき。90°ごとにクリック感があり、レバーの位置がピタリと決まります。
- 全商品に取り付け用の六角穴付き皿小ねじが付属しています。
- レバー部のカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。

| 末尾記号 | 色 |
|-----------|----------|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |

● 材質・仕上げ



| LSLT | |
|-----------|-----------------------|
| レバー部 | 亜鉛ダイキャスト 静電塗装 (各色) |
| ブッシュ | SUS303 |
| インデックス機構部 | SUS301 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 |

単位: mm

| 品番 | R | M(並目) | | Lm | H | s | B | T | D | d | 許容荷重(N) | 質量(g) |
|---------------------|----|-------|------|----|----|-----|------|----|----|----|---------|-------|
| | | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | | | | |
| LSLT-45-M6-A | 45 | M6 | 1 | 12 | 13 | 0.5 | 8.5 | 13 | 19 | 9 | 500 | 52 |
| LSLT-65-M8-A | 65 | M8 | 1.25 | 14 | 16 | 0.6 | 10.5 | 18 | 25 | 14 | 1000 | 124 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LSLT-45-M6-A-BK



| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可 | ねじ組み合わせ → P.xxxx 対応不可 | ねじカット → P.xxxx 対応不可 | ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可 | レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|