

- グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取り付けることで、折りたたみ式のグリップになります。
- グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。
- 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
- オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
- 全サイズにステンレス製の平行ピン (φ2×6) が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。

● 材質・仕上げ


	GFUS
本体	SUS304
グリップ取り付け部	SUS304
内蔵スプリング	ステンレス鋼線

⚠ 使用上の注意


- **GFUS** を取りつける際に使用するねじの長さは、取り付け部の厚み+Lf以下としてください。

単位: mm

品番	M(並目)		M1(並目)		Lf	Lf1	d	A	d1	x	P	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ								
GFUS-M6-M8	M6	1	M8	1.25	5.5	12.7	20	21.5	10.5	13.5	6	35

● 使用例

ねじ先端の六角穴で取りつけるタイプのグリップの場合、**GFUS** の下側から六角レンチを挿入して、グリップを取りつけてください。
グリップを取りつける際の締めつけトルクは、5N・m以下としてください。

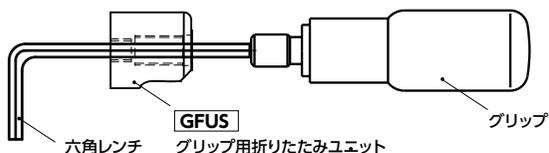

- **品番指定** ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GFUS-M6-M8
