



GTM GTMS おねじ

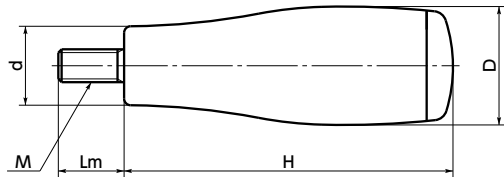

GTF GTFS めねじ

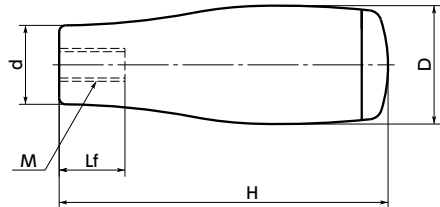

- ねじ部はスチール製とステンレス製を標準化。
- グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
- 商品記号により、おねじ・めねじおよびねじ部の材質が選択できます。①

GTM —— おねじ・スチール製

GTMS —— おねじ・ステンレス製

GTF —— めねじ・スチール製

GTFS —— めねじ・ステンレス製

● 材質・仕上げ



	GTM おねじ	GTMS おねじ	GTF めねじ	GTFS めねじ
グリップ部	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)
ねじ部	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	スチール 三価クロメート処理	SUS303

GTM GTMS おねじ

単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D ②	M(並目)		Lm	d	H	質量(g)
			ねじの呼び ③	ピッチ				
GTM-18-M5	GTMS-18-M5	18	M5	0.8	10	12	50	16
GTM-19-M6	GTMS-19-M6	19	M6	1	13	13	65	22
GTM-24-M8	GTMS-24-M8	24	M8	1.25	15	17	80	39
GTM-28-M10	GTMS-28-M10	28	M10	1.5	18	20	95	68
GTM-28-M12	GTMS-28-M12	28	M12	1.75	20	20	95	89

GTF GTFS めねじ

単位: mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D ②	M(並目)		Lf	d	H	質量(g)
			ねじの呼び ③	ピッチ				
GTF-18-M5	GTFS-18-M5	18	M5	0.8	10	12	50	13
GTF-19-M6	GTFS-19-M6	19	M6	1	12	13	65	19
GTF-24-M8	GTFS-24-M8	24	M8	1.25	16	17	80	30
GTF-24-M10	GTFS-24-M10	24	M10	1.5	20	17	80	43
GTF-28-M10	GTFS-28-M10	28	M10	1.5	20	20	95	58
GTF-28-M12	GTFS-28-M12	28	M12	1.75	24	20	95	66

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GTM-18-M5



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000
対応不可

🔒 ゆるみ止め → P.0000
おねじのみ対応可・別料金

🔪 レーザ刻印 → P.0000
対応可・別料金

🌀 軸穴追加加工 → P.0000
対応不可