



**HAFS-B** アルミクランクハンドル

グリップつき

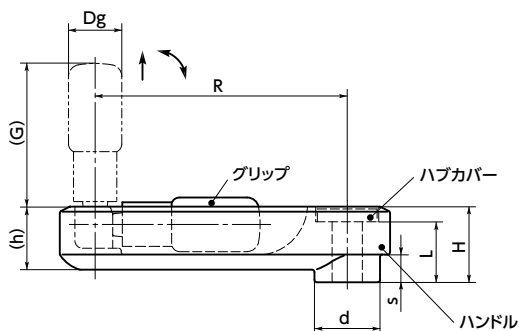

## ● 材質・仕上げ

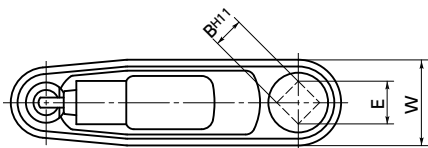

	HAFS-B
リトラクタブル回転グリップ <b>GDRS</b>	ナイロン6(つや消し黒)
ハンドル	AC4B 静電塗装(各色)
ハブカバー	ナイロン6(ライトグレー)



- 引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ **GDRS** 付きの角シャフト用クランクハンドル。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	色
<b>BK</b>	つや消し黒
<b>SG</b>	つや消しシルバー

## 使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

単位: mm

品番	R	B*1	W	E min.*2	H	Dg	s	h	d	L	G	質量(g)
<b>HAFS-80-B10</b>	80	10	29	13.1	25.5	16	8	21.5	23	19.5	43	131
<b>HAFS-100-B12</b>	100	12	34	16.1	29.5	18	9.5	24	26.7	23.5	57.5	177
<b>HAFS-125-B14</b>	125	14	36	18.1	36.5	24	15	26	28	30.5	76.5	286

\*1: 本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。

\*2: 面取りE: 角穴の角部は面取りをしています。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**HAFS-80-B10-SG**
 クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可

 ゆるみ止め  
対応不可

 レーザ刻印  
対応不可

 軸穴追加工  
対応不可