



HGPC-C

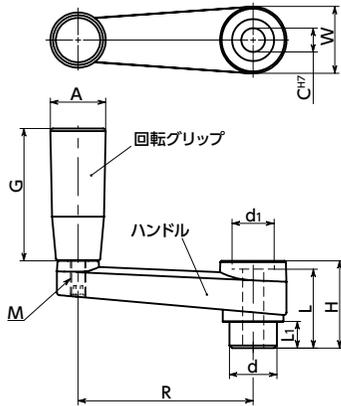

HGPC-B

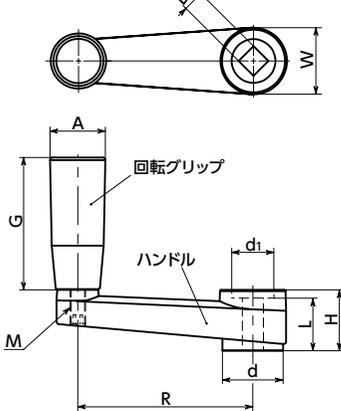

- ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
- 回転グリップが付属しています。
- 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。

HGPC-C ————— 丸穴 (公差: H7)

HGPC-B ————— 角穴 (公差: H9)

- 材質・仕上げ



	HGPC-C / HGPC-B
ハンドル	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
回転グリップ	ナイロン6 (つや消し黒)
ハブ	スチール 三価クロメート処理

HGPC-C 丸穴

単位: mm

品番	R	C	M(並目)		H	A	W	d	d1	L	L1	G	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ									
HGPC-65-C8	65	8	M6	1	33	21	27	18	16	30	10	50	95
HGPC-80-C10	80	10	M6	1	36	21	30	22	19	32	10	50	130
HGPC-100-C12	100	12	M8	1.25	40	23	34	24	22	37	10	70	197
HGPC-130-C14	130	14	M8	1.25	49	26	40	28	25	44	14	90	291
HGPC-160-C16	160	16	M10	1.5	55	26	45	34	28	49	15	90	469

HGPC-B 角穴

単位: mm

品番	R	B	M(並目)		H	A	W	d	d1	L	G	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ								
HGPC-65-B8	65	8	M6	1	23	21	27	18	16	20	50	78
HGPC-80-B10	80	10	M6	1	26	21	30	22	19	22	50	102
HGPC-100-B12	100	12	M8	1.25	30	23	34	24	22	27	70	167
HGPC-130-B14	130	14	M8	1.25	35	26	40	28	25	30	90	236
HGPC-160-B17	160	17	M10	1.5	40	26	45	34	28	34	90	367

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HGPC-80-B10



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金

軸穴追加加工 → P.xxxx
対応可・別料金