


- リトラクタブル回転グリップ **[GNSR]** つきのハンドル。
- グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
- 手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。

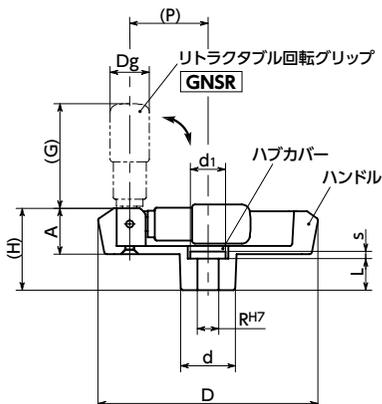

末尾記号 ②	色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー

⚠️ 使用上の注意
 本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

● 材質・仕上げ



	HME
リトラクタブル回転グリップ [GNSR]	ナイロン6 (つや消し黒) AC4B
ハンドル	静電塗装 (各色)
ハブカバー	ナイロン6 (ライトグレー)

品番 ①	単位: mm											
	D	R	H	A	s	d	d1	L	Dg	G	P	質量 (g)
HME-125-C12-T	125	12	45	24.5	4	31	23	18	22	62	44.5	460
HME-125-C14-T	125	14	45	24.5	4	31	23	18	22	62	44.5	440
HME-140-C14-T	140	14	47	26	4	36	23	19	24	77.5	52	590
HME-140-C16-T	140	16	47	26	4	36	23	19	24	77.5	52	590
HME-160-C14-T	160	14	48	26	4	36	23	20	24	77.5	61	760
HME-160-C16-T	160	16	48	26	4	36	23	20	24	77.5	61	700
HME-200-C18-T	200	18	53	27	4	42	23	24	25	87.5	80.5	1080
HME-200-C20-T	200	20	53	27	4	42	23	24	25	87.5	80.5	1050

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HME-125-C12-T - SG



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	🔒 ゆるみ止め 対応不可	✂️ レーザ刻印 対応可・別料金	⚙️ 軸穴追加加工 対応可・別料金
-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------