


# SNHDS 二相ステンレス六角ボルト



耐薬品 高強度 磁性あり SUS ステンレス

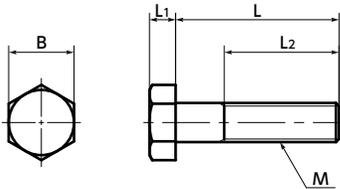

- オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
- SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
- 磁性があります。
- 海水など、塩化物環境下での用途に。

### ● 用途

海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン

### ● 材質・仕上げ



	SNHDS
本体	UNS S31803

### ● 機械的性質

	UNS S31803	SUS316L
引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )	620以上	480以上
0.2%耐力 (N/mm <sup>2</sup> )	450以上	175以上
伸び (%)	18以上	40以上
硬度 (HRB)	(106以下)	90以下

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

単位: mm

品番	M(並目)		L							B	L1	L2	質量 (g)
	ねじの呼び <b>1</b>	ピッチ	<b>2</b>										
SNHDS-M12	M12	1.75	30	40	50	60				19	8	30	42 - 68
SNHDS-M16	M16	2		40	50	60	70			24	10	38	96 - 143
SNHDS-M20	M20	2.5			50	60	70	80		30	13	46	185 - 258
SNHDS-M24	M24	3				60	70	80	90	36	15	54	314 - 420

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNHDS - M20 - 60

商品  
記号

**1**

**2**

1 バラ売り → P. xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	脱落防止加工 → P. xxxx
1本から注文できるため対象外	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金