


SPE-H(INCH) 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)

耐熱 耐薬品

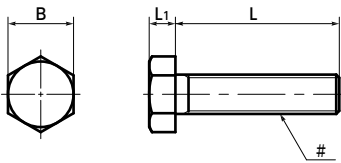

● 材質・仕上げ



SPE-H(INCH)	
本体	PEEK(ピーク: ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1	260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

⚠ 使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

- インチねじタイプ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / プリント基板エッチング装置 / 金属表面処理設備 / 化学プラント / 変圧器 / 電気・電子機器 / 熱水ポンプ / ケミカルポンプ

品番	#ねじの呼び	L	B	L ₁	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
SPE-1 / 4-20-3 / 8-H	1/4-20UNC	3/8	0.438	11 / 64	1742	2.04	0.84	10
SPE-1 / 4-20-1 / 2-H	1/4-20UNC	1/2	0.438	11 / 64	1742	2.04	0.93	10
SPE-1 / 4-20-5 / 8-H	1/4-20UNC	5/8	0.438	11 / 64	1742	2.04	1	10
SPE-1 / 4-20-3 / 4-H	1/4-20UNC	3/4	0.438	11 / 64	1742	2.04	1.1	10
SPE-1 / 4-20-7 / 8-H	1/4-20UNC	7/8	0.438	11 / 64	1742	2.04	1.2	10
SPE-1 / 4-20-1-H	1/4-20UNC	1	0.438	11 / 64	1742	2.04	1.3	10
SPE-1 / 4-20-1 1 / 4-H	1/4-20UNC	1 - 1/4	0.438	11 / 64	1742	2.04	1.4	10

単位: inch

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

PEEKの六角ナット(インチねじ)

[SPE-N(INCH)] があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPE-1/4-20-3/8-H

1 バラ売り ➡ P.xxxx	🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	🔪 ねじカット ➡ P.xxxx	🌀 ゆるみ止め ➡ P.xxxx	🔒 脱着防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください