




# SNCX-ALK ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

ゆるみ止め

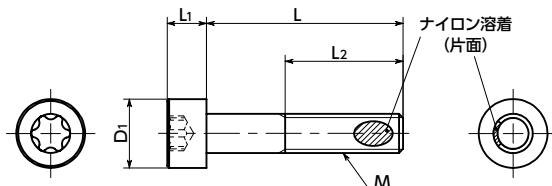

## ● 材質・仕上げ

| SNCX-ALK |                      |
|----------|----------------------|
| 本体       | SCM435<br>四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ナイロン溶着   | ナイロン11               |
| 強度区分     | 12.9                 |

RoHS



## ● 用途

ねじの戻り止め・脱落防止  
ねじ頭部の破損防止  
確実な締めつけ

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNCX-M5-20-ALK

◀1 ▶2 ▶1

- ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴<sup>\*1</sup>付きボルトです。
- ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3~M12。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。

\*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

| 品番<br>◀1     | M(並目)<br>ねじの呼び<br>ピッチ |      | L<br>◀2 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | D1 | L1 | L <sub>2</sub> *1 | ヘクサロビュラ<br>穴の番号 No. | 質量(g) | 1袋<br>入り数 |    |                 |    |
|--------------|-----------------------|------|---------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|---------------------|-------|-----------|----|-----------------|----|
|              | M                     | mm   |         | 5 | 6 | 8  | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45                | 50                  |       |           |    |                 |    |
| SNCX-M3-ALK  | M3                    | 0.5  | 5       | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 |    |    |    |    |    |                   | 5.5                 | 3     | 全ねじ       | 10 | 0.67 - 1.36     | 20 |
| SNCX-M4-ALK  | M4                    | 0.7  |         | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50                | 7                   | 4     | 20(L≥30)  | 25 | 1.5 - 5.244     | 20 |
| SNCX-M5-ALK  | M5                    | 0.8  |         |   | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50                | 8.5                 | 5     | 22(L≥30)  | 27 | 2.45 - 8.6      | 20 |
| SNCX-M6-ALK  | M6                    | 1    |         |   |   | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50                | 10                  | 6     | 24(L≥35)  | 30 | 4.7 - 12.51     | 20 |
| SNCX-M8-ALK  | M8                    | 1.25 |         |   |   |    | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |    |    |                   | 13                  | 8     | 全ねじ       | 45 | 10.519 - 18.08  | 20 |
| SNCX-M10-ALK | M10                   | 1.5  |         |   |   |    |    | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |    |                   | 16                  | 10    | 全ねじ       | 50 | 19.208 - 32.604 | 10 |
| SNCX-M12-ALK | M12                   | 1.75 |         |   |   |    |    |    |    | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50                | 18                  | 12    | 全ねじ       | 55 | 32 - 55.15      | 5  |

\*1: Lが( )の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 関連商品

**SKX** ヘクサロビュラレンチ



**SKX-N** 狹所作業対応ヘクサロビュラレンチ



**SKXB** ヘクサロビュラショートビット



**SRD** マグネットドライバ



1 バラ売り

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

脱落防止加工

対応不可