


SNCX ヘキサロビュラ穴付きボルト

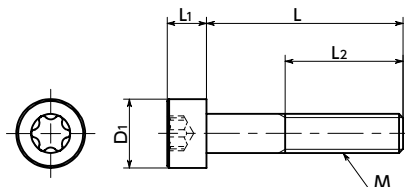

● 材質・仕上げ



	SNCX
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分	12.9

● 用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNCX-M5 -20



- ヘキサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3～M12。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

単位: mm

品番 ①	M(並目)		L ②													D1	L1	L2*1	ヘキサロビュラ 穴の番号 No.	質量(g)	1袋 入り数	
	ねじの呼び	ピッチ		5	6	8	10	12	15	16	20											
SNCX-M3	M3	0.5	5	6	8	10	12	15	16	20						5.5	3	全ねじ	10	0.67 - 1.36	50	
SNCX-M4	M4	0.7		6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	7	4	20(L≥30)	25	1.5 - 5.244	50
SNCX-M5	M5	0.8			8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	8.5	5	22(L≥30)	27	2.45 - 8.6	50
SNCX-M6	M6	1				10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	10	6	24(L≥35)	30	4.7 - 12.51	50
SNCX-M8	M8	1.25					12	15	16	20	25	30	35				13	8	全ねじ	45	10.519 - 18.08	20
SNCX-M10	M10	1.5						15	16	20	25	30	35	40			16	10	全ねじ	50	19.208 - 32.604	10
SNCX-M12	M12	1.75								20	25	30	35	40	45	50	18	12	全ねじ	55	32 - 55.15	5

単位: mm

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ



SKXB ヘキサロビュラショートビット



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



SRD マグネットドライバ



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカッタ	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	お問い合わせください