


SNCXS-ALK ヘキサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

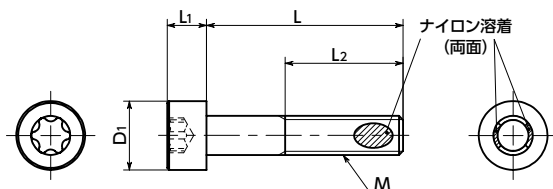

ゆるみ止め SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNCXS-ALK
本体	SUSXM7
ナイロン溶着	ナイロン11
強度区分	A2-70

● 用途

ねじの戻り止め・脱着防止
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNCXS-M5-20-ALK



- ナイロン溶着付きのヘキサロビュラ穴*1付きボルトです。
- ヘキサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- M3～M10。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1：ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

単位：mm

品番 1	M(並目)	ねじの呼び	ピッチ	L 2	D1	L1	L2*1	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	質量(g)	1袋入り数
SNCXS-M3-ALK	M3	0.5	5 6 8 10 12 14 15 16 20		5.5	3	全ねじ	10	0.67 - 1.36	20
SNCXS-M4-ALK	M4	0.7	5 6 8 10 12 14 15 16 20 25 30 35 40		7	4	20(L≥30)	25	1.299 - 4.343	20
SNCXS-M5-ALK	M5	0.8	6 8 10 12 14 15 16 20 25 30 35		8.5	5	22(L≥30)	27	2.45 - 6.364	20
SNCXS-M6-ALK	M6	1	8 10 12 14 15 16 20 25 30 35 40 50		10	6	24(L≥35)	30	4.425 - 12.51	20
SNCXS-M8-ALK	M8	1.25	15 16 20 25 30 35 40		13	8	28(L=40)	45	11.222 - 19.934	10
SNCXS-M10-ALK	M10	1.5	15 16 20 25 30 35 40 50		16	10	32(L=50)	50	19.208 - 39.6	5

*1：Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



SKXB ヘキサロビュラショートビット



SRD マグネットドライバ



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可