


SNMX-TBZ-ALK

ヘキサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)

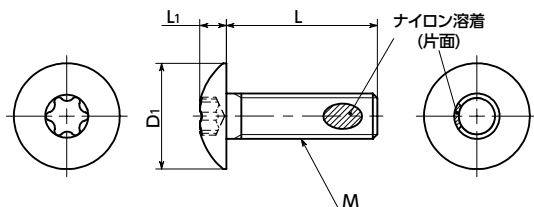

ゆるみ止め



● 材質・仕上げ

 


	SNMX-TBZ-ALK
本体	スチール 黒色三価クロメート処理
ナイロン溶着	ナイロン11
強度区分	4.8相当

● 用途

ねじの戻り止め・脱落防止
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNMX-M5-20-TBZ-ALK

- ナイロン溶着つきのヘキサロビュラ穴*1付きトラス小ねじです。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- ヘキサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

単位: mm

品番	M(並目)		L							D1	L1	ヘキサロビュラ 穴の番号 No.	質量 (g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20						
SNMX-M3-TBZ-ALK	M3	0.5	6	8	10					6.9	1.9	10	0.63 - 0.79	10
SNMX-M4-TBZ-ALK	M4	0.7	6	8	10	12	16	20		9.4	2.5	20	1.4 - 2.3	10
SNMX-M5-TBZ-ALK	M5	0.8			10	12	16	20		11.8	3.1	25	2.8 - 4.3	10
SNMX-M6-TBZ-ALK	M6	1			10	12	16			14	3.7	30	4.6 - 5.6	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

[SKX] ヘキサロビュラレンチ



[SKXB] ヘキサロビュラショートビット



[SKX-N] 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



[SRD] マグネットドライバ



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカッター	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可