




SNMX-TBZ ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ

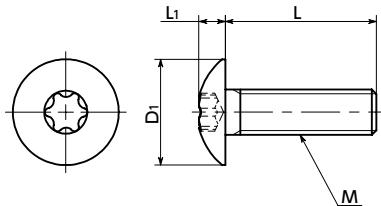

● 材質・仕上げ

	SNMX-TBZ	
本体	スチール 黒色三価クロメート処理	
強度区分	4.8相当	

● ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。

● 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005)「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

品番①	M(並目)		L②	D1	L1	ヘクサロビュラ穴の番号 No.	質量(g)	単位:mm 1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ						
SNMX-M3-TBZ	M3	0.5	6 8 10	6.9	1.9	10	0.63 - 0.79	20
SNMX-M4-TBZ	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	9.4	2.5	20	1.4 - 2.3	20
SNMX-M5-TBZ	M5	0.8	10 12 16 20	11.8	3.1	25	2.7 - 3.1	20
SNMX-M6-TBZ	M6	1	10 12 16	14	3.7	30	3.6 - 4.9	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘクサロビュラレンチ



SKX-N 狹所作業対応ヘクサロビュラレンチ



SKXB ヘクサロビュラショートビット



SRD マグネットドライバ



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNMX-M5-20-TBZ

①

②

③

① バラ売り
対応可・別料金

② クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

③ ねじカット
対応可・別料金

④ ゆるみ止め
対応可・別料金

⑤ 脱落防止加工
対応不可