


SNMXS-ALK ヘキサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)ゆるみ止め **SUS** ステンレス

● 材質・仕上げ

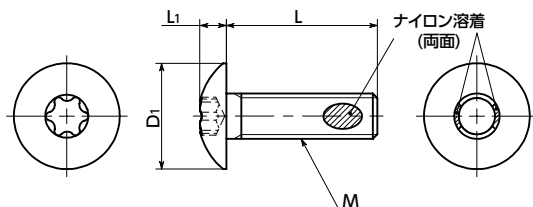

	SNMXS-ALK
材質	SUSXM7 (SUS304相当)
ナイロン溶着	ナイロン11

● 用途

ねじの戻り止め・脱着防止
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNMXS-M5-20-ALK

- ナイロン溶着つきのヘキサロビュラ穴*1付きトラス小ねじです。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱着を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- ヘキサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2								D1	L1	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30					
SNMXS-M3-ALK	M3	0.5	6	8	10	12					6.9	1.9	10	0.58 - 0.82	10
SNMXS-M4-ALK	M4	0.7	6	8	10	12	16	20			9.4	2.5	20	1.4 - 2.5	10
SNMXS-M5-ALK	M5	0.8		8	10	12	16	20			11.8	3.1	25	2.9 - 4.3	10
SNMXS-M6-ALK	M6	1			10	12	16	20	25	30	14	3.7	30	5.2 - 8.7	10
SNMXS-M8-ALK	M8	1.25					16	20	25	30	17.8	4.8	40	13 - 17	10

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ**SKX-N** 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ**SKXB** ヘキサロビュラショートビット**SRD** マグネットドライバ

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可