




SNPX-TZB ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

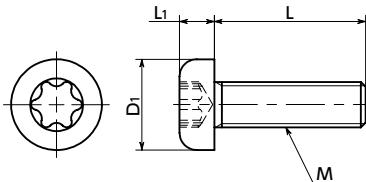

● 材質・仕上げ



SNPX-TZB

本体	スチール 三価クロメート処理
強度区分	4.8相当

● ヘクサロビュラ穴^{*1}は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。

● 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005)「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

ねじ頭部の破損防止

確実な締めつけ

単位: mm

品番 	M(並目)		L 								D1	L1	ヘクサロビュラ穴の番号 No.	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ		6	8	10									
SNPX-M3-TZB	M3	0.5	6	8	10					5.5	2	10		0.51 - 0.66	20
SNPX-M4-TZB	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	7	2.6	20		0.91 - 2.3	20
SNPX-M5-TZB	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	9	3.3	25		2.2 - 4.1	20
SNPX-M6-TZB	M6	1			10	12	16	20	25	10.5	3.9	30		3.6 - 6.2	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘクサロビュラレンチ



SKX-N 狹所作業対応ヘクサロビュラレンチ



SKXB ヘクサロビュラショートビット



SRD マグネットドライバ



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNPX-M5-20-TZB



1 バラ売り
対応可・別料金

2 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

3 ねじカット
対応可・別料金

4 ゆるみ止め
対応可・別料金

5 脱落防止加工
対応不可