


*1: 取り付け相手の厚みの最小値

*2: 取り付け相手のR寸法の最小値

● 取り付け

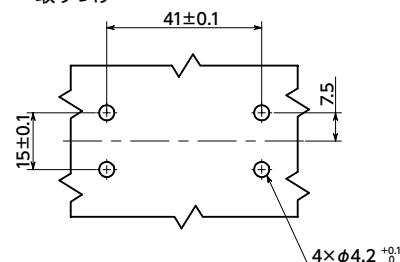


● 材質・仕上げ



| | AH-2E-SS |
|-------------------------|----------|
| 本体 | ステンレス鋼 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) | SUS316L |

- フラットタイプのステンレス製のトルクヒンジ。パネルを閉じる際にパネル同士をすき間なく折りたたむことが可能です。
- ジョイント部に凹凸が無く、手や指、衣服などの引っかかりや巻き込みが起きにくい構造です。
- ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置でパネルを保持します(フリートルクタイプを除く)。
- 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
- オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 強度

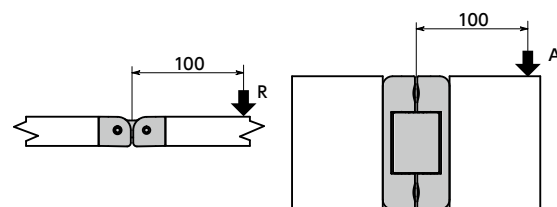

| 荷重の方向 | 破壊荷重 (N) |
|-------|----------|
| R | 5800 |
| A | 400 |

● 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。




| 品番 | 保持トルク±20%*1 (N・m) 順回転/逆回転*2 | 質量 (g) | ねじ付属サービス ねじサイズ (mm) |
|-----------------|--------------------------------|--------|------------------------|
| AH-2E-1200A2-24 | フリー/フリー | 104.7 | M4×20 |
| AH-2E-1204A2-24 | 0.3/0.3 | 104.7 | M4×20 |
| AH-2E-1208A2-24 | 0.6/0.6 | 104.7 | M4×20 |
| AH-2E-1212A2-24 | 1/1 | 104.7 | M4×20 |

*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。

*2: 逆回転保持トルクは参考値です。

● 開閉動作イメージ

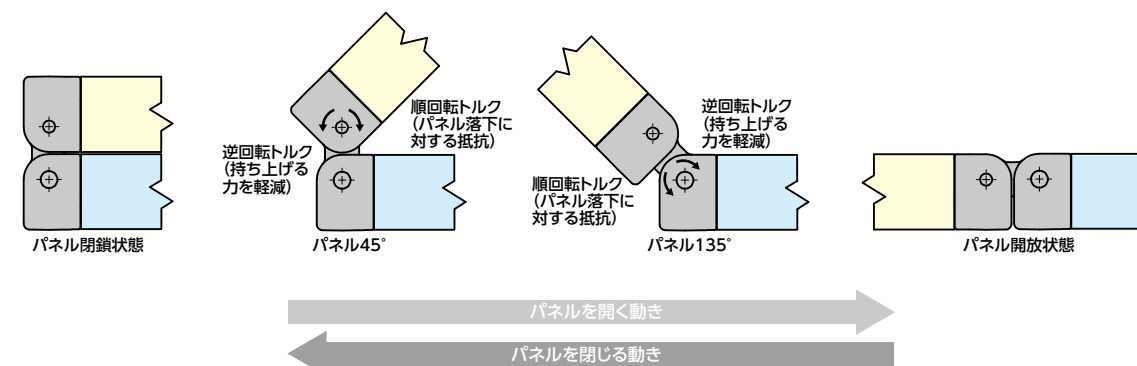

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

AH-2E-1200A2-24



AH-2E-1200A2-24 - P

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。