


## ● 取り付け

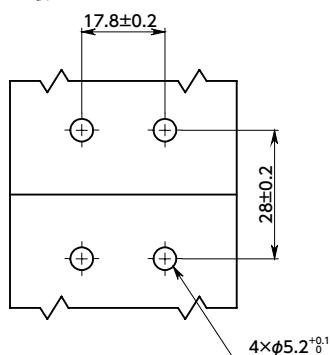


品番	保持トルク±20%*1 (N・m) 順回転/逆回転	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
E6-10-212F-50	1.4/0.8	23	M4×8
E6-10-216F-50	1.8/1.1	23	M4×8
E6-10-220F-50	2.3/1.4	23	M4×8
E6-10-224F-50	2.8/1.7	23	M4×8
E6-10-212R-50	0.8/1.4	23	M4×8
E6-10-216R-50	1.1/1.8	23	M4×8
E6-10-220R-50	1.4/2.3	23	M4×8
E6-10-224R-50	1.7/2.8	23	M4×8
E6-10-208-50	0.9/0.9	23	M4×8
E6-10-212-50	1.4/1.4	23	M4×8
E6-10-216-50	1.8/1.8	23	M4×8
E6-10-220-50	2.3/2.3	23	M4×8
E6-10-200-50	フリー/フリー	23	M4×8

\*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。



- ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します (フリートルクタイプを除く)。
- 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一なタイプがあります。
- 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
- **E6-10-2\*\*F-50** — 順回転トルク>逆回転トルク  
**E6-10-2\*\*R-50** — 順回転トルク<逆回転トルク  
**E6-10-2\*\*-50** — 順回転トルク=逆回転トルク
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

## ● 強度

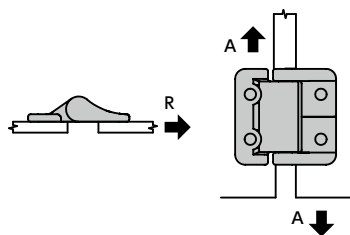

荷重の方向	許容最大荷重 (N)	破壊荷重 (N)
R	155	3000
A	155	1600

## ● 材質・仕上げ



E6	
本体	アルミニウムダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## E6-10-212F-50



## E6-10-212F-50-P



ねじ付属  
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。