



- ドアを120°および170°の2段階で保持できます。
- フリースウィングタイプもあります。
- 洗練されたデザイン。取り付け用のねじが外部から見えない構造です。
- 使用可能温度：-20℃～80℃
- オプションで取り付け用の十字穴付きなべ小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

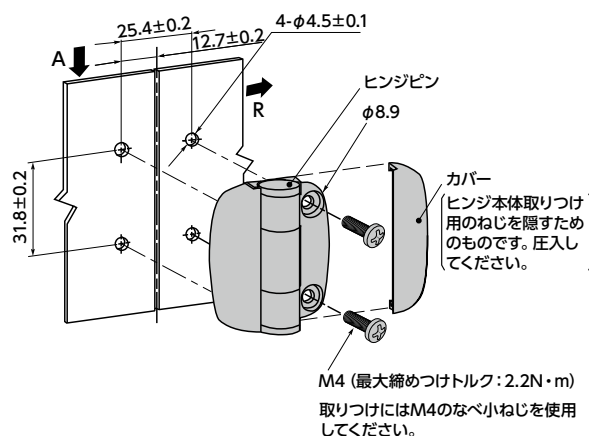

## ● 強度

荷重の方向	許容最大荷重 (N)	破壊荷重 (N)
R	130	970
A	130	1450

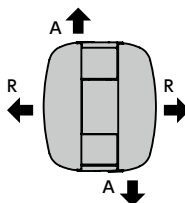

品番	保持角度	保持トルク (N・m)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
G6-5-1	120°・170°	1.1	15	M4×8
G6-0-1	フリー	フリー	15	M4×8

- 取り付け用のねじ (M4) は付属していません。
- ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

## ● 材質・仕上げ



	G6
本体	ナイロン6 (つや消し黒)
スプリング	ウレタンゴム
ヒンジピン	ポリアセタール
十字穴付きなべ小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## G6-5-1



## G6-5-1-P

ねじ付属  
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。