


HND-H  
垂直方向調整タイプHND-B  
水平方向調整タイプHND-HB  
垂直水平調整タイプ

## ● 材質・仕上げ

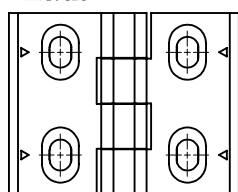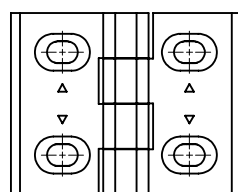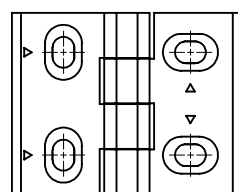


	HND
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
アジャスタブルブッシュ	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
ピン	SUS316Ti相当
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7

単位: mm

品番	A	B	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C	d	H	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	G	W	P	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HND-76-60-H-BK	76	60	42	34	33.5	6.5	15	8.5	9	8	4	1	202	M6×20
HND-76-60-B-BK	76	60	42	34	33.5	6.5	15	8.5	9	8	4	1	202	M6×20
HND-76-60-HB-BK	76	60	42	34	33.5	6.5	15	8.5	9	8	4	1	202	M6×20


- 本体とアジャスタブルブッシュに加工された1mmピッチのセレーションの組み合わせにより、取り付け穴の位置が垂直方向または水平方向に±2mm調整できます。

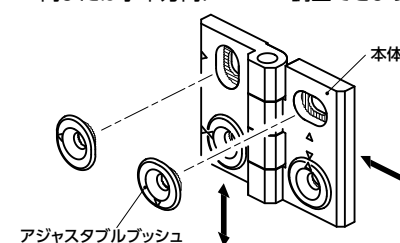

- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
- 3種類の調整タイプが選択できます。
  - HND-H** ———— すべての取り付け穴が垂直方向に調整可能
  - HND-B** ———— すべての取り付け穴が水平方向に調整可能
  - HND-HB** ———— 片側2個の取り付け穴は垂直方向に、もう一方の2個は水平方向に調整可能

- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

## ● 強度

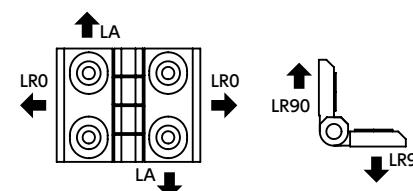

品番	破壊荷重 (N)*1		
	LR0	LR90	LA
HND-76-60-H-BK	2000	2000	1150
HND-76-60-B-BK	2000	2000	1150
HND-76-60-HB-BK	2000	2000	1150

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## HND-76-60-B-BK



## HND-76-60-B-BK - P

ねじ付属  
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。