



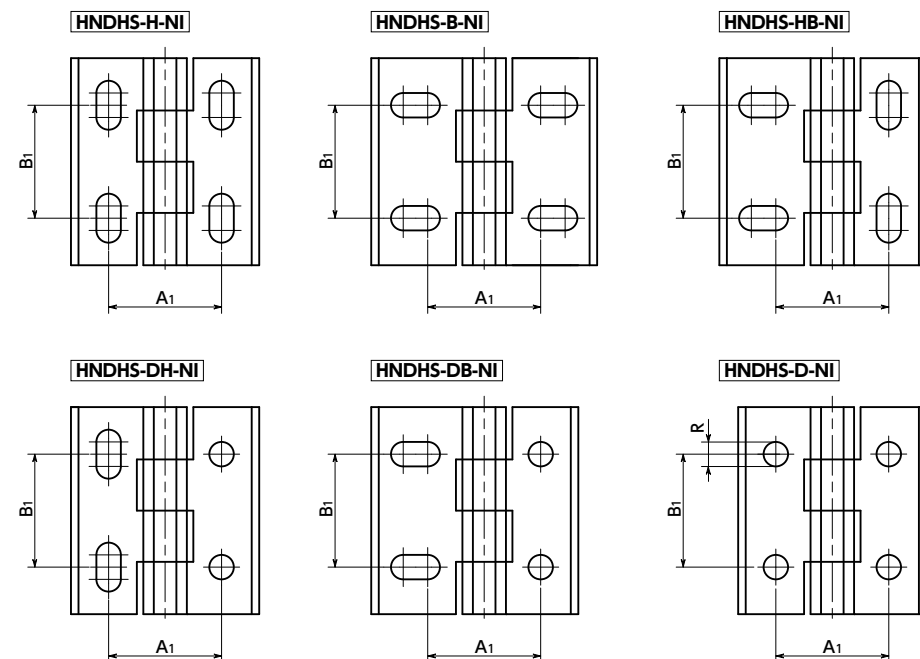

● 材質・仕上げ

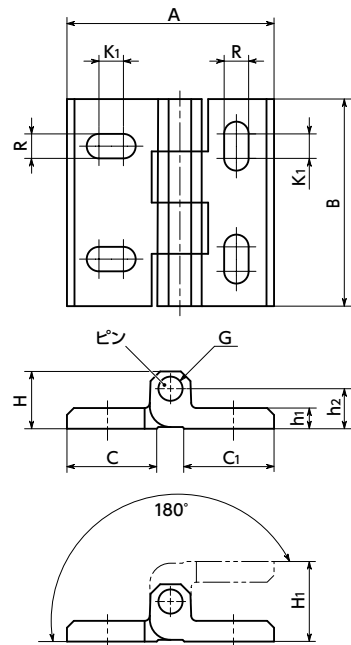

	HNDHS-NI
本体	SUS304相当
ピン	SUS316Ti相当

- 垂直または水平の長穴により、取り付け位置の調整が可能なヒンジです。
- 本体は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 取り付け穴の組み合わせによって、6種類の調整タイプが選択できます。

- HNDHS-H-NI** — 4カ所すべて垂直方向に調整可能
- HNDHS-B-NI** — 4カ所すべて水平方向に調整可能
- HNDHS-HB-NI** — 片側2カ所は垂直方向、もう片側2カ所は水平方向に調整可能
- HNDHS-DH-NI** — 片側2カ所は垂直方向に調整可能、もう片側2カ所は丸穴で固定
- HNDHS-DB-NI** — 片側2カ所は水平方向に調整可能、もう片側2カ所は丸穴で固定
- HNDHS-D-NI** — 4カ所すべてが丸穴で固定




品番	A	B	A ₁	B ₁	C	C ₁	H	H ₁	h ₁	h ₂	K ₁	G	R	単位: mm 質量 (g)
HNDHS-40-45-H-NI	40	45	25	25	16	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	81
HNDHS-50-45-B-NI	50	45	25	25	21	21	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	93
HNDHS-45-45-HB-NI	45	45	25	25	21	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	88
HNDHS-40-45-DH-NI	40	45	25	25	16	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	81
HNDHS-45-45-DB-NI	45	45	25	25	21	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	88
HNDHS-40-45-D-NI	40	45	25	25	16	16	13	19	5	9.5	—	4	5.3	83
HNDHS-50-55-H-NI	50	55	30	30	21	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	157
HNDHS-60-55-B-NI	60	55	30	30	26	26	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	170
HNDHS-55-55-HB-NI	55	55	30	30	26	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	164
HNDHS-50-55-DH-NI	50	55	30	30	21	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	157
HNDHS-55-55-DB-NI	55	55	30	30	26	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	164
HNDHS-50-55-D-NI	50	55	30	30	21	21	16.6	23.2	6	11.6	—	6	6.5	157
HNDHS-60-65-H-NI	60	65	36	36	26	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	289
HNDHS-76-65-B-NI	76	65	36	36	33.5	33.5	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	328
HNDHS-68-65-HB-NI	68	65	36	36	33.5	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	310
HNDHS-60-65-DH-NI	60	65	36	36	26	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	289
HNDHS-68-65-DB-NI	68	65	36	36	33.5	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	310
HNDHS-60-65-D-NI	60	65	36	36	26	26	21.4	29.8	8	14.9	—	8	8.3	289

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNDHS-68-65-HB-NI

● 強度

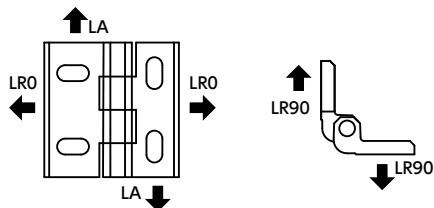


品番	破壊荷重 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNDHS-40-45-NI	2500	3000	2500
HNDHS-45-45-NI	2500	3000	2500
HNDHS-50-45-NI	2500	3000	2500
HNDHS-50-55-NI	3000	4000	2200
HNDHS-55-55-NI	3000	4000	2200
HNDHS-60-55-NI	3000	4000	2200
HNDHS-60-65-NI	3500	4500	1800
HNDHS-68-65-NI	3500	4500	1800
HNDHS-76-65-NI	3500	4500	1800

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

● 取り付け

取り付けねじ同士の干渉を避けるため、各種低頭ボルトや平座金を使用し、ねじ頭部・平座金の高さの合計が h_3 を超えないようにご注意ください。

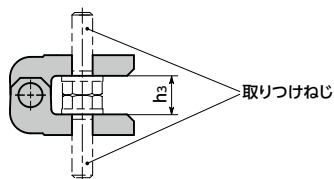

品番	h_3 (mm)
HNDHS-40-45-H-NI	9
HNDHS-50-45-B-NI	9
HNDHS-45-45-HB-NI	9
HNDHS-40-45-DH-NI	9
HNDHS-45-45-DB-NI	9
HNDHS-40-45-D-NI	9
HNDHS-50-55-H-NI	11.2
HNDHS-60-55-B-NI	11.2
HNDHS-55-55-HB-NI	11.2
HNDHS-50-55-DH-NI	11.2
HNDHS-55-55-DB-NI	11.2
HNDHS-50-55-D-NI	11.2
HNDHS-60-65-H-NI	13.8
HNDHS-76-65-B-NI	13.8
HNDHS-68-65-HB-NI	13.8
HNDHS-60-65-DH-NI	13.8
HNDHS-68-65-DB-NI	13.8
HNDHS-60-65-D-NI	13.8