


● 材質・仕上げ




	HNFA
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
摩擦調整部	ポリアセタール(黒)
調整ねじ	スチール 三価クロメート処理
六角ナット	スチール 三価クロメート処理
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- 調整ねじにより保持トルクの調整が可能なヒンジです。
- 円錐形の摩擦調整部と調整ねじによる予圧により、ヒンジのゆるみやずれを防止します。

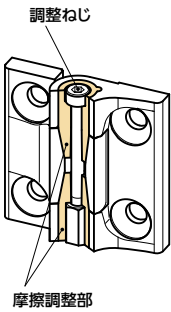

- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。 **HNFA-SG** ——— つや消しシルバー
HNFA-BK ——— つや消し黒
- 耐熱温度：80℃
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 強度

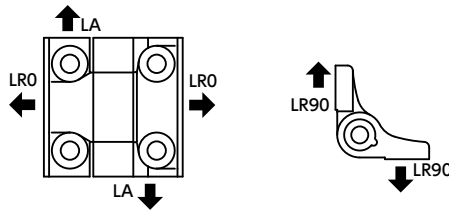

品番	破壊荷重(N)*1		
	LR0	LR90	LA
HNFA-40-40-A	2500	1500	1200
HNFA-50-50-A	3200	2000	1600
HNFA-60-60-A	4500	2400	2000

*1： 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



単位：mm															
品番 	A	B	A1	B1	C	d	H	H1	h1	h2	G	最大締めつけ トルク(N・m)	最大保持 トルク(N・m)*1	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HNFA-40-40-A	40	40	25	25	13	5.3	13.5	14	5	7	2.5	0.5	2	54	M5×15
HNFA-50-50-A	50	50	30	30	16.5	6.5	15.5	16	6	8	3	0.75	4	90	M6×20
HNFA-60-60-A	60	60	36	36	20	8.3	18.5	19	7.5	9.5	4	1.5	6.5	158	M8×25

*1： 参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNFA-60-60-A-BK



HNFA-60-60-A-BK-P



ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。