


- 調整ねじにより保持トルクの調整が可能なヒンジです。
- 円錐形の摩擦調整部と調整ねじによる予圧により、ヒンジのゆるみやずれを防止します。

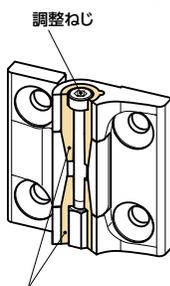

摩擦調整部

- SUS316相当。SUS304よりも、さらに耐蝕性にすぐれています。
- 耐熱温度：80℃
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ (SUS316L製) を4本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

● 材質・仕上げ




HNFAS-A4	
本体	SUS316相当 プラスト処理
摩擦調整部	ポリアセタール (黒)
調整ねじ	SUS316相当
六角ナット	SUS316L相当
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUS316L

単位: mm

品番	A	B	A1	B1	C	d	H	H1	h1	h2	G	最大締めつけトルク (N・m)	最大保持トルク (N・m)*1	質量 (g)	ねじ付属サービスねじサイズ
HNFAS-40-40-A-A4	40	40	25	25	13	5.3	13.5	14	5	7	2.5	0.5	3	60	M5×15
HNFAS-50-50-A-A4	50	50	30	30	16.5	6.5	15.5	16	6	8	3	0.75	4	112	M6×16
HNFAS-60-60-A-A4	60	60	36	36	20	8.3	18.5	19	7.5	9.5	4	1.5	6	188	M8×25

*1: 参考値であり、保証値ではありません。

● 強度

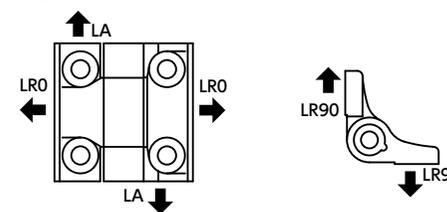

品番	破壊荷重 (N)*1		
	LRO	LR90	LA
HNFAS-40-40-A-A4	2500	1500	1200
HNFAS-50-50-A-A4	3200	2000	1600
HNFAS-60-60-A-A4	4500	2400	2000

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNFAS-60-60-A-A4



HNFAS-60-60-A-A4 - P



ねじ付属サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。