


- クランプレバーを締めつけることで、ドアやカバーを、任意の角度に固定可能なヒンジです。
- レバーはヒンジ軸の固定ねじと直結していないため、レバー部を自由に動かすことができます。
- レバー部を押し下げると固定ねじのセレーションとかみ合い、ヒンジの角度を固定できます。
- 取りつけるときは、ヒンジのクランプを解除してから行ってください。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。❷

HNFL-SG ——— つや消しシルバー

HNFL-BK ——— つや消し黒

- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ (SUSXM7製) を4本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

● 強度

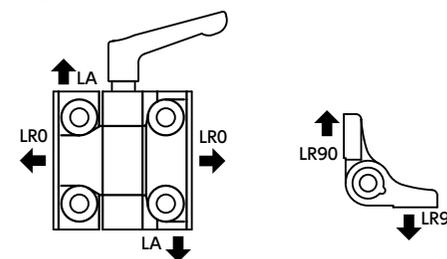

品番	破壊荷重 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNFL-60-60-A	3000	2800	2000

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



● 材質・仕上げ



	HNFL
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)
ガイドスリーブ	ポリアセタール
クランプレバー	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7

単位: mm

品番 ❶	A	B	A1	B1	B2	C	d	H	H1	h1	h2	L	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HNFL-60-60-A	60	60	36	36	35	20	8.3	18.5	19	7.5	9.5	45	191	M8×25

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNFL-60-60-A - BK

❶

❷

HNFL-60-60-A - BK - P

❶

❷

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。