


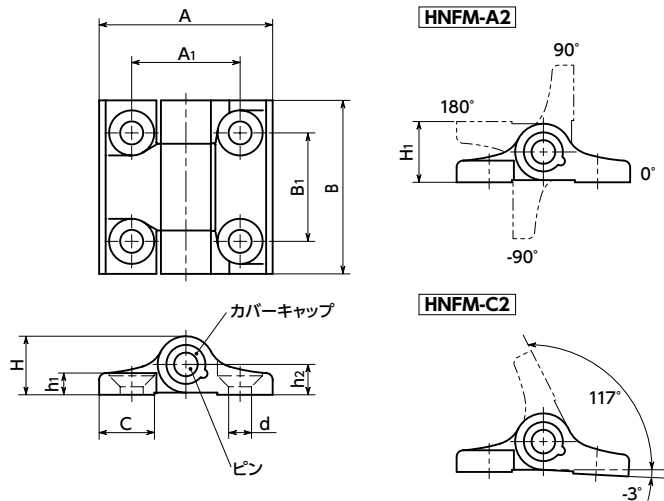

● 材質・仕上げ

	HNFM
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
カバーキャップ	ポリアセタール
ピン	SUS303相当
圧力ばね	ばね鋼
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7



- 特定の角度で扉を保持するヒンジです。
- 頻繁にドアやカバーを開けた状態で作業をする場合の角度保持に適しています。
- 保持角度は2種類。商品記号により選択できます。

商品記号	保持角度
A2	-90°、0°、90°、180°
C2	-3°、117°


- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
 - HNFM-SG** ——— つや消しシルバー
 - HNFM-BK** ——— つや消し黒
- 耐熱温度：80℃
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位：mm

品番	A	B	A ₁	B ₁	C	d	H	H ₁	h ₁	h ₂	最大保持トルク ±10%(N・m)*1	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HNFM-60-60-A2	60	60	36	36	20	8.3	18.5	19	7.5	9.5	1	155	M8×25
HNFM-60-60-C2	60	60	36	36	20	8.3	18.5	19	7.5	9.5	1	155	M8×25

*1：参考値であり、保証値ではありません。

● 強度

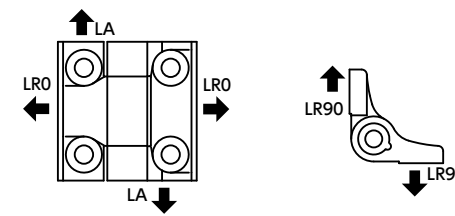

品番	破壊荷重(N)*1		
	LR0	LR90	LA
HNFM-60-60-A2	2800	2300	1700
HNFM-60-60-C2	2800	2300	1700

*1：機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNFM-60-60-C2-BK

◀1

▶2

HNFM-60-60-C2-BK-P

◀1

▶2

ねじ付属
サービスねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。