
 
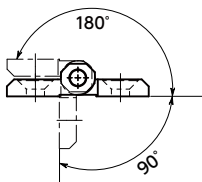


# HNG-A-CR

メタルヒンジ - 亜鉛ダイカスト製 - クロムメッキ - 皿穴タイプ




● 材質・仕上げ

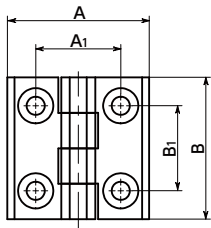

	HNG-A-CR
本体	亜鉛ダイカスト クロムメッキ
ピン	SUS303相当
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。
- 取り付け穴は皿穴仕様です。
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 強度

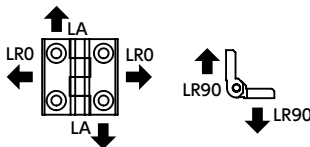

品番	破壊荷重(N)*1		
	LRO	LR90	LA
HNG-30-30-A-CR	1200	750	500
HNG-40-40-A-CR	2100	2000	1200
HNG-50-50-A-CR	3500	2500	2100
HNG-60-60-A-CR	6000	5000	3200

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

単位: mm

品番	A	B	A1	B1	C	d	H	h1	h2	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HNG-30-30-A-CR	30	30	18	18	10.7	4.3	7.5	4	4.3	19	M4×10
HNG-40-40-A-CR	40	40	25	25	14	5.3	9	5	5.5	50	M5×15
HNG-50-50-A-CR	50	50	30	30	18.5	6.4	11.5	6	6.5	89	M6×16
HNG-60-60-A-CR	60	60	36	36	21.5	8.3	15	8	8.5	164	M8×25

● 関連商品

専用のゴムバンパ **HNRB** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## HNG-30-30-A-CR



## HNG-30-30-A-CR-P



ねじ付属  
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。