


- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
- |                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>HNG-A-SG</b> | つや消しシルバー |
| <b>HNG-A-BK</b> | つや消し黒    |
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

## ● 材質・仕上げ



	HNG-A
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ピン	SUS303相当
六角穴付き皿ボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

## ● 強度

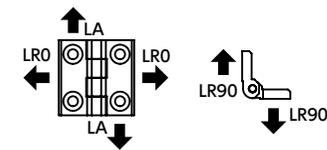

品番	破壊荷重(N)*1		
	LR0	LR90	LA
<b>HNG-30-30-A</b>	1200	750	500
<b>HNG-40-40-A</b>	2100	2000	1200
<b>HNG-50-50-A</b>	3500	2500	2100
<b>HNG-60-60-A</b>	6000	5000	3200
<b>HNG-63-50-A</b>	2600	1200	1500
<b>HNG-76-50-A</b>	3000	1300	1300
<b>HNG-90-60-A</b>	4500	1400	1500
<b>HNG-120-60-A</b>	4500	1500	1300

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



単位: mm

品番	スタイル	A	B	A1	A2	A3	B1	C	C1	d	H	h1	h2	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>HNG-30-30-A</b>	対称	30	30	18	9	9	18	10.7	10.7	4.3	7.5	4	4.5	20	M4×12
<b>HNG-40-40-A</b>	対称	40	40	25	12.5	12.5	25	16	16	5.3	9	5	5.5	47	M5×15
<b>HNG-50-50-A</b>	対称	50	50	30	15	15	30	21	21	6.4	11.5	6	6.5	85	M6×16
<b>HNG-60-60-A</b>	対称	60	60	36	18	18	36	26	26	8.3	15	8	8.5	173	M8×25
<b>HNG-63-50-A</b>	非対称	63	50	43	15	28	30	21	34	6.3	11.5	6	6.5	108	M6×16
<b>HNG-76-50-A</b>	対称	76	50	56	28	28	30	34	34	6.3	11.5	6	6.5	120	M6×16
<b>HNG-90-60-A</b>	非対称	90	60	63	18	45	36	26	56	8.4	15	8	8.5	256	M8×25
<b>HNG-120-60-A</b>	対称	120	60	90	45	45	36	56	56	8.4	15	8	8.5	346	M8×25

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## HNG-30-30-A - SG



## HNG-30-30-A - SG - P



ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。