


● 材質・仕上げ



	HNG-C-CR
本体	亜鉛ダイカスト クロムメッキ
ピン	SUS303相当
ねじ部	SUS316相当

- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。
- 外部からは取り付け金具が見えない構造です。
- 強度

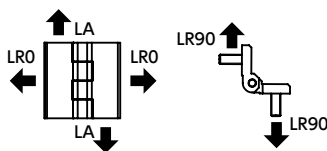

品番	破壊荷重 (N) *1		
	LRO	LR90	LA
HNG-40-40-C-CR	1700	1900	900
HNG-50-50-C-CR	3500	2000	2000
HNG-60-60-C-CR	4000	2500	3000

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

単位: mm

品番	A	B	A1	B1	M	Lm	C	H	h1	h2	質量 (g)
HNG-40-40-C-CR	40	40	25	25	M5	12	14	9	5	5.5	61
HNG-50-50-C-CR	50	50	30	30	M6	12	18.5	11.5	6	6.5	102
HNG-60-60-C-CR	60	60	36	36	M8	14	21.5	15	8	8.5	194

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**HNG-30-30-C-CR**

