


## ● 強度

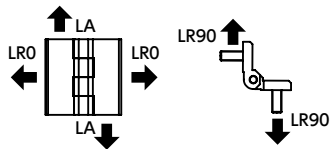

品番	破壊荷重 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNG-40-40-C	1700	1900	900
HNG-50-50-C	3500	2000	2000
HNG-60-60-C	4000	2500	3000
HNG-63-50-C	2800	1500	1500
HNG-76-50-C	3000	1500	1300
HNG-90-60-C	3500	1500	2000
HNG-120-60-C	5000	1500	1500

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。◀2

HNG-C-SG ——— つや消しシルバー

HNG-C-BK ——— つや消し黒

- 材質・仕上げ



	HNG-C
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)
ピン	SUS303相当
ねじ部	SUS316相当

品番 ◀1	スタイル	単位: mm													
		A	B	A1	A2	A3	B1	M	Lm	C	C1	H	h1	h2	質量 (g)
HNG-40-40-C	対称	40	40	25	12.5	12.5	25	M5	12	16	16	9	5	5.5	59
HNG-50-50-C	対称	50	50	30	15	15	30	M6	12	21	21	11.5	6	6.5	104
HNG-60-60-C	対称	60	60	36	18	18	36	M8	14	26	26	15	8	8.5	195
HNG-63-50-C	非対称	63	50	43	15	28	30	M6	12	21	34	11.5	6	6.5	120
HNG-76-50-C	対称	76	50	56	28	28	30	M6	12	34	34	11.5	6	6.5	139
HNG-90-60-C	非対称	90	60	63	18	45	36	M8	14	26	56	15	8	8.5	278
HNG-120-60-C	対称	120	60	90	45	45	36	M8	14	56	56	15	8	8.5	362

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## HNG-40-40-C-SG

◀1

◀2