


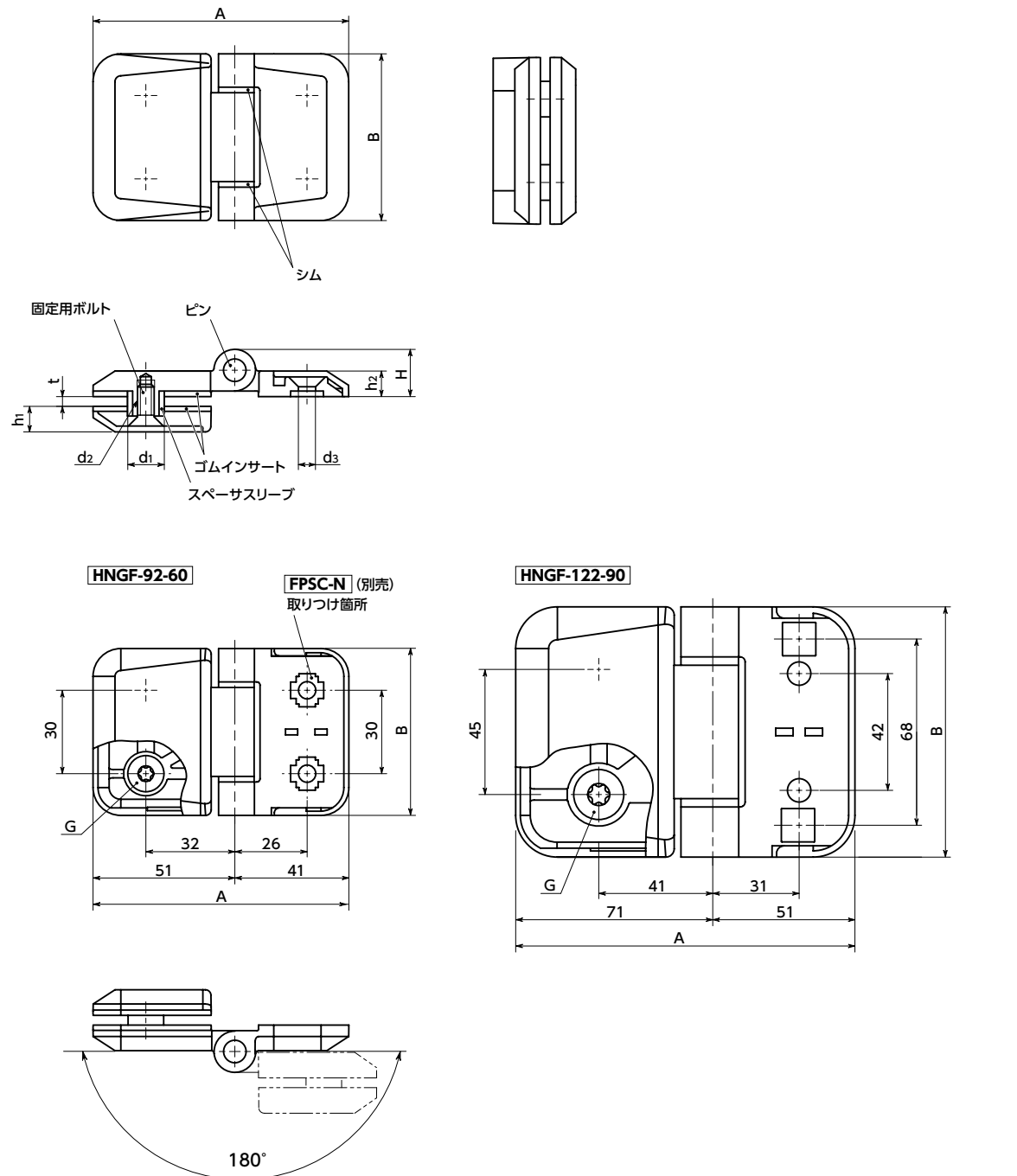

単位: mm

品番	A	B	d1	d2	d3	H	h1	h2	G	適用板厚 t	適用Tナット	質量 (g)
HNGF-92-60	92	60	13	M6	M6	17	9.5	9.5	T30	4~8	FPSC-6-N	360
HNGF-122-90	122	90	16	M8	M8	25	13.5	13.5	T45	8~12	FPSC-8-N	1035

- ガラスやプラスチック、その他材質のドアパネルを固定するヒンジです。
- パネルをゴムインサートの間にはさみ込み、スペーススリーブで固定します。
- 溝幅6mm・8mm・10mmのアルミフレームに対応します。専用Tナット **FPSC-N** (別売)と併用することでアルミフレームへ取りつける際の位置決めが可能です。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。◀2

HNGF-SG ——— つや消しシルバー


HNGF-BK ——— つや消し黒

- 材質・仕上げ



	HNGF
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)
ピン	SUS303相当
シム	SUS316L相当
固定用ボルト	SUS304相当
スペーススリーブ	ナイロン6
ゴムインサート	TPE

- 強度

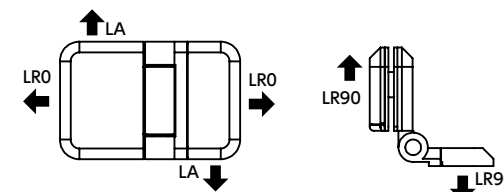

品番	破壊荷重 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNGF-92-60	3800	3800	1800
HNGF-122-90	6200	6200	2400

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

- 関連商品

専用のTナット **FPSC-N** があります。



固定用ボルトの取り付け・取りはずしに適したヘキサロピュラレンチ **SKX** があります。




- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNGF-122-90-BK



● 取り付け

アルミフレームへの取り付けは、専用Tナットの **FPSC-N** を使用してください。アルミフレームの溝幅に合わせて、**FPSC** の取り付け方向を調整してください。

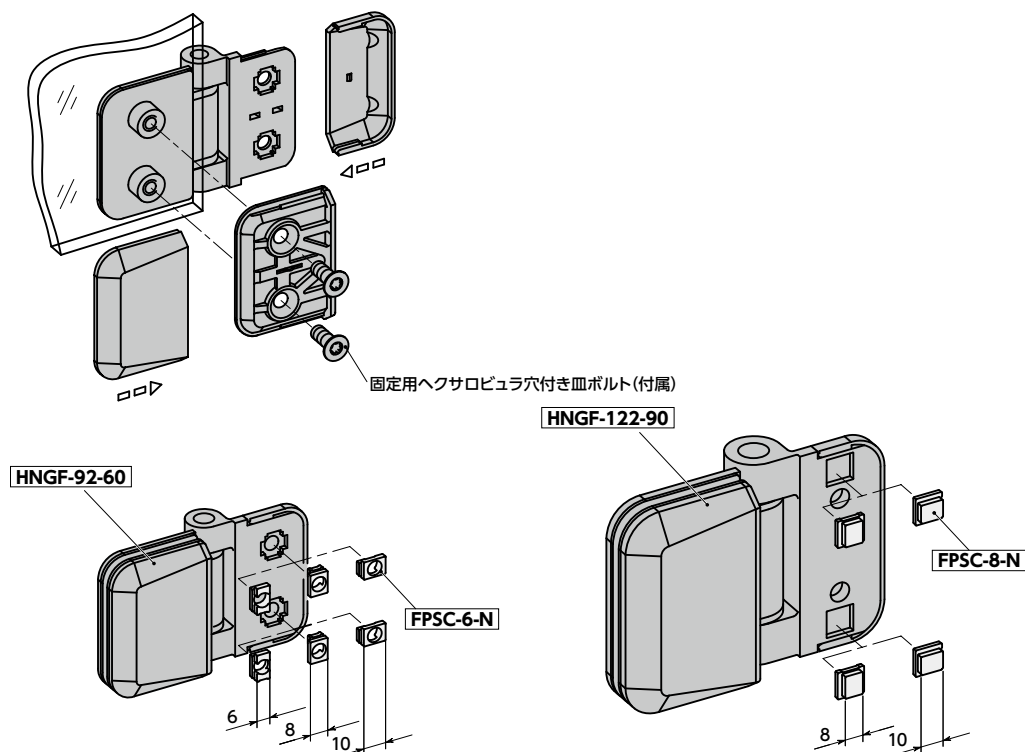

● 使用例

FPSC と組み合わせて

