


- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。
- 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製。
- **HNGS-A-A4** (SUS316相当) は **HNGS-A-NI** (SUS304相当) よりも、さらに耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿ボルトを付属します。
HNGS-A-NI —— SUSXM7製
HNGS-A-A4 —— SUS316L製
 ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 材質・仕上げ

RoHS

	HNGS-A-NI	HNGS-A-A4
本体	SCS13 (SUS304相当) プラスト処理	SCS14 (SUS316相当) プラスト処理
ピン	SUS316L相当	SUS316L相当
六角穴付き皿ボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUS316L

● 強度

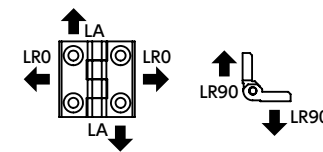

品番	破壊荷重 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNGS-30-30-A	1800	800	800
HNGS-40-40-A	4000	3000	2100
HNGS-50-50-A	6900	3200	2600
HNGS-60-60-A	10000	5000	5000
HNGS-63-50-A	4000	2000	1500
HNGS-76-50-A	4000	2000	1200
HNGS-90-60-A	4500	2000	1500
HNGS-120-60-A	4500	2000	1200

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



単位: mm

品番 SUS304相当	品番 SUS316相当	スタイル	A	B	A1	A2	A3	B1	C	C1	d	H	h1	h2	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HNGS-30-30-A-NI	HNGS-30-30-A-A4	対称	30	30	18	9	9	18	10.7	10.7	4.3	7.5	4	4.5	25	M4×12
HNGS-40-40-A-NI	HNGS-40-40-A-A4	対称	40	40	25	12.5	12.5	25	16	16	5.3	9	5	5.5	56	M5×15
HNGS-50-50-A-NI	HNGS-50-50-A-A4	対称	50	50	30	15	15	30	21	21	6.4	11.5	6	6.5	105	M6×16
HNGS-60-60-A-NI	HNGS-60-60-A-A4	対称	60	60	36	18	18	36	26	26	8.3	15	8	8.5	205	M8×25
HNGS-63-50-A-NI		非対称	63	50	43	15	28	30	21	34	6.3	11.5	6	6.5	117	M6×16
HNGS-76-50-A-NI		対称	76	50	56	28	28	30	34	34	6.3	11.5	6	6.5	140	M6×16
HNGS-90-60-A-NI		非対称	90	60	63	18	45	36	26	56	8.4	15	8	8.5	288	M8×25
HNGS-120-60-A-NI		対称	120	60	90	45	45	36	56	56	8.4	15	8	8.5	372	M8×25

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNGS-30-30-A-A4

1

HNGS-30-30-A-A4 -P

1

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。