


# HNHGS-L メタルヒンジ - ステンレス製 - 重荷重用 - 凸穴タイプ


SUS ステンレス

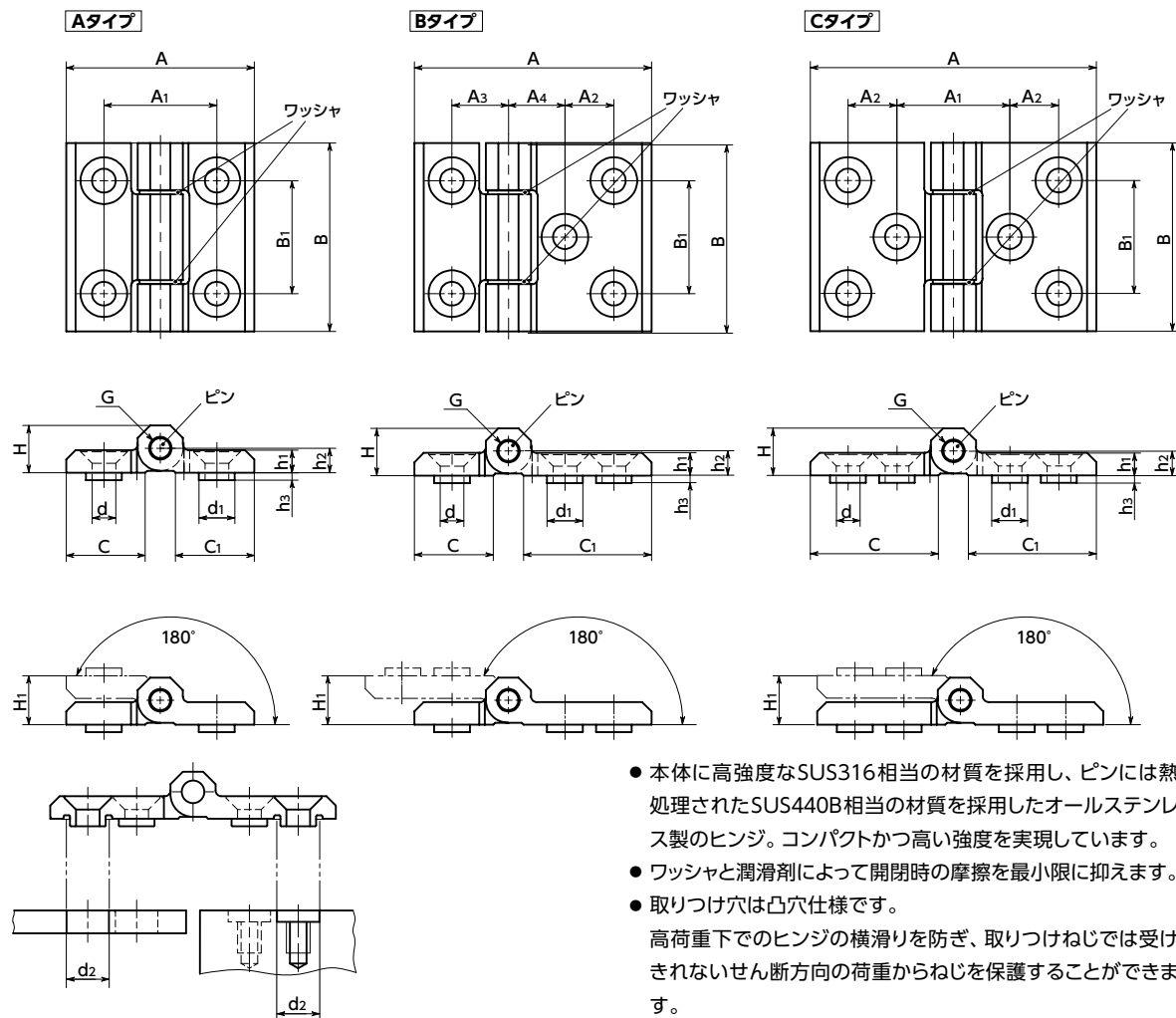

● 材質・仕上げ

	HNHGS-L	HNHGS-L-BK
本体	SUS316相当 ブラスト処理	SUS316相当 静電塗装(つや消し黒)
ピン	SUS440B相当	SUS440B相当
ワッシャ	SUS301相当	SUS301相当
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUS316L	SUS316L

- 本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには熱処理されたSUS440B相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。
- ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。
- 取り付け穴は凸穴仕様です。  
高荷重下でのヒンジの横滑りを防ぎ、取り付けねじでは受けきれないせん断方向の荷重からねじを保護することができます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。  
末尾記号なし——シルバー  
末尾記号 **[BK]** ——つや消し黒
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

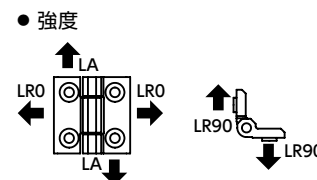

品番	破壊荷重(N)*1		
	LRO	LR90	LA
HNHGS-50-50-L	10000	5000	5000
HNHGS-60-60-L	8000	6000	6000
HNHGS-63-50-L	10000	7000	5000
HNHGS-76-50-L	13000	7000	7000
HNHGS-80-80-L	10000	8000	8000
HNHGS-90-60-L	8000	8000	6000
HNHGS-120-60-L	21000	10000	13000
HNHGS-120-80-L	22000	13000	13000
HNHGS-160-80-L	28000	13000	15000

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



単位: mm

品番	タイプ	A	B	A1	A2	A3	A4	B1	C	C1	d	d1	d2	H	H1	h1	h2	h3	G	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ	ねじの本数
HNHGS-50-50-L	Aタイプ	50	50	30	-	-	-	30	21	21	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	115	M6×16	4
HNHGS-60-60-L	Aタイプ	60	60	36	-	-	-	36	25.5	25.5	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	220	M8×25	4
HNHGS-80-80-L	Aタイプ	80	80	50	-	-	-	50	36	36	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	485	M10×25	4
HNHGS-50-50-L-BK	Aタイプ	50	50	30	-	-	-	30	21	21	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	115	M6×16	4
HNHGS-60-60-L-BK	Aタイプ	60	60	36	-	-	-	36	25.5	25.5	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	315	M8×25	4
HNHGS-80-80-L-BK	Aタイプ	80	80	50	-	-	-	50	36	36	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	485	M10×25	4
HNHGS-63-50-L	Bタイプ	63	50	-	13	15	15	30	21	34	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	141	M6×16	5
HNHGS-90-60-L	Bタイプ	90	60	-	22.5	18	22.5	36	25.5	56	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	319	M8×25	5
HNHGS-120-80-L	Bタイプ	120	80	-	30	25	30	50	36	75	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	700	M10×25	5
HNHGS-63-50-L-BK	Bタイプ	63	50	-	13	15	15	30	21	34	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	140	M6×16	5
HNHGS-90-60-L-BK	Bタイプ	90	60	-	22.5	18	22.5	36	25.5	56	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	320	M8×25	5
HNHGS-120-80-L-BK	Bタイプ	120	80	-	30	25	30	50	36	75	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	700	M10×25	5
HNHGS-76-50-L	Cタイプ	76	50	30	13	-	-	30	34	34	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	165	M6×16	6
HNHGS-120-60-L	Cタイプ	120	60	45	22.5	-	-	36	56	56	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	415	M8×25	6
HNHGS-160-80-L	Cタイプ	160	80	60	30	-	-	50	75	75	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	905	M10×25	6
HNHGS-76-50-L-BK	Cタイプ	76	50	30	13	-	-	30	34	34	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	165	M6×16	6
HNHGS-120-60-L-BK	Cタイプ	120	60	45	22.5	-	-	36	56	56	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	420	M8×25	6
HNHGS-160-80-L-BK	Cタイプ	160	80	60	30	-	-	50	75	75	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	910	M10×25	6

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## HNHGS-50-50-L-BK



## HNHGS-50-50-L-BK-P



ねじ付属  
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

### ● 関連商品

専用のゴムバンパ **[HNRB]** があります。

