

- 本体に厚みがあり、耐久性を高めたオール金属製のヒンジ。
- オフセットスタイル。右開き用と左開き用があります。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。◀2▶
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。


● 材質・仕上げ

HNJ-A	
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ピン	SUS303
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7




● 使用方法

- ① ピンの向きをそろえることで、ヒンジを取りつけたままドアの取り付け・取り外しができます。
- ② ドアを取り外しが不要の場合は、右開き用と左開き用を組みあわせて使用し、ピンを対向するように取り付けてください。

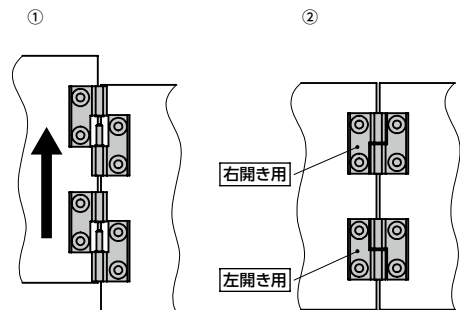

● 強度

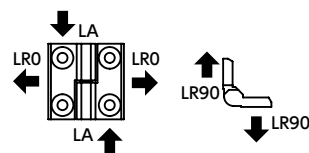

品番	破壊荷重(N)*1		
	LR0	LR90	LA
HNJ-40-40-A	2200	1600	1500
HNJ-50-50-A	3000	2500	2500
HNJ-60-60-A	4300	3500	3100

\*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。

HNJ-A-1 右開き用 HNJ-A-2 左開き用

単位:mm

品番	A	B	A1	B1	C	d	H	h1	h2	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
HNJ-40-40-A-1	40	40	25	25	16	5.3	9	5	5.5	41	M5×15
HNJ-50-50-A-1	50	50	30	30	21	6.4	11.5	6	6.5	83	M6×16
HNJ-60-60-A-1	60	60	36	36	26	8.3	15	8	8.5	160	M8×25
HNJ-40-40-A-2	40	40	25	25	16	5.3	9	5	5.5	41	M5×15
HNJ-50-50-A-2	50	50	30	30	21	6.4	11.5	6	6.5	83	M6×16
HNJ-60-60-A-2	60	60	36	36	26	8.3	15	8	8.5	160	M8×25

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**HNJ-40-40-A-1 - SG**

◀1▶ ◀2▶

**HNJ-40-40-A-1 - SG - P**

◀1▶ ◀2▶

ねじ付属  
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。