

● 材質・仕上げ


	HNSH-B
本体	スティール 亜鉛メッキ 三価クロメート処理
ピン	SUS304相当
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7



- オール金属製のヒンジ。
- 厚みを抑えたシンプルなデザイン。
- 縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。
- 取り付け穴は通し穴です。
- 軽荷重～中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	タイプ	A	B	A1	A2	A3	B1	d	h	h1	G	質量(g)	ねじ付属サービス	
													ねじサイズ	ねじの本数
HNSH-30-30-B	Aタイプ	30	30	18	-	-	18	3.2	1.5	3	3	14	M3×10	4
HNSH-40-40-B	Aタイプ	40	40	25	-	-	25	4.2	2	4	4	36	M4×8	4
HNSH-50-50-B	Aタイプ	50	50	30	-	-	30	5.2	2	6	6	55	M5×10	4
HNSH-60-60-B	Aタイプ	60	60	36	-	-	36	5.2	2	6	6	89	M5×10	4
HNSH-30-45-B	Bタイプ	30	45	18	-	-	16.5	3.2	1.5	3	3	22	M3×10	6
HNSH-40-60-B	Bタイプ	40	60	25	-	-	22.5	4.2	2	4	4	51	M4×8	6
HNSH-50-75-B	Bタイプ	50	75	30	-	-	27.5	5.2	2	6	6	90	M5×10	6
HNSH-60-90-B	Bタイプ	60	90	36	-	-	33	5.2	2	6	6	122	M5×10	6
HNSH-45-30-B	Cタイプ	45	30	33	9	24	18	3.2	1.5	3	3	19	M3×10	5
HNSH-60-40-B	Cタイプ	60	40	45	12.5	32.5	25	4.2	2	4	4	46	M4×8	5
HNSH-75-50-B	Cタイプ	75	50	55	15	40	30	5.2	2	6	6	79	M5×10	5
HNSH-90-60-B	Cタイプ	90	60	66	18	48	36	5.2	2	6	6	108	M5×10	5
HNSH-60-30-B	Dタイプ	60	30	48	9	24	18	3.2	1.5	3	3	24	M3×10	6
HNSH-80-40-B	Dタイプ	80	40	65	12.5	32.5	25	4.2	2	4	4	58	M4×8	6
HNSH-100-50-B	Dタイプ	100	50	80	15	40	30	5.2	2	6	6	98	M5×10	6
HNSH-120-60-B	Dタイプ	120	60	96	18	48	36	5.2	2	6	6	137	M5×10	6

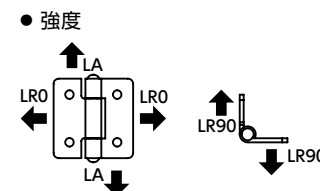

品番	破壊荷重(N)*1		
	LRO	LR90	LA
HNSH-30-30-B	500	500	700
HNSH-30-45-B	750	700	1300
HNSH-40-40-B	1000	1000	2000
HNSH-40-60-B	1500	1300	2400
HNSH-45-30-B	500	450	700
HNSH-50-50-B	2000	1000	2500
HNSH-50-75-B	2250	1300	2500
HNSH-60-30-B	500	450	700
HNSH-60-40-B	1000	1000	1200
HNSH-60-60-B	2500	1000	2800
HNSH-60-90-B	3000	1200	3000
HNSH-75-50-B	2000	1000	1600
HNSH-80-40-B	1000	1000	1200
HNSH-90-60-B	2500	1000	1100
HNSH-100-50-B	1600	700	1200
HNSH-120-60-B	2500	1000	1100

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNSH-30-30-B



HNSH-30-30-B-P



ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。