


HNSHS-A シートメタルヒンジ(平蝶番) - ステンレス製 - 皿穴タイプ

SUS ステンレス

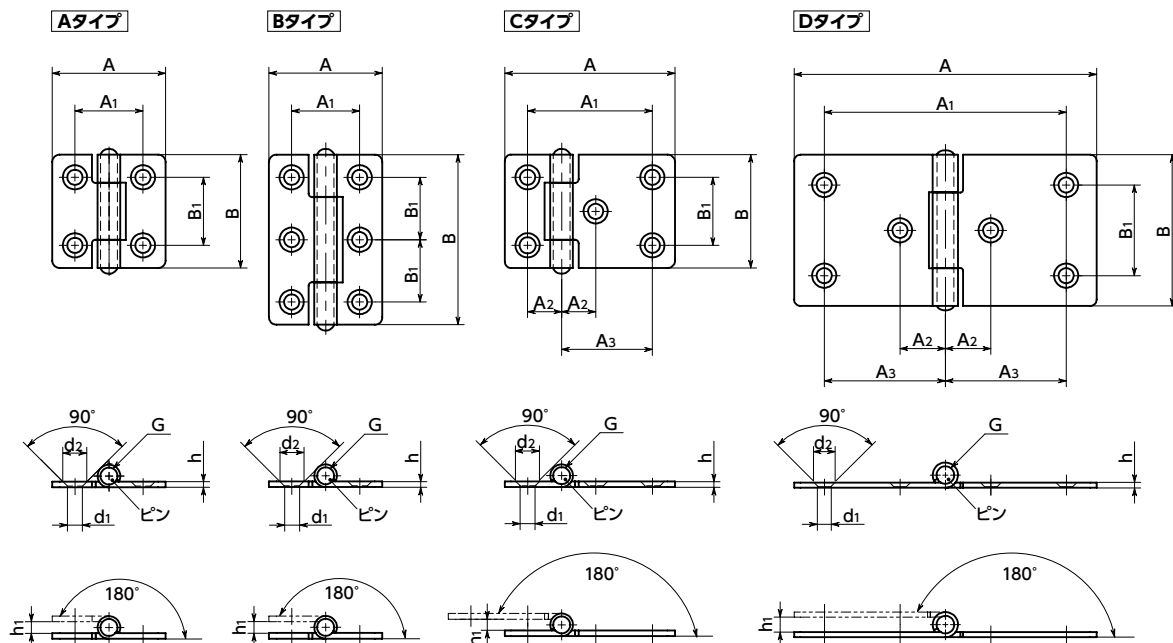

● 材質・仕上げ

HNSHS-A	
本体	SUS304相当
ピン	SUS304相当
十字穴付き小頭皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7




- オールステンレス製のヒンジ。
- 厚みを抑えたシンプルなデザイン。
- 縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。
- 取り付け穴は皿穴仕様です。
- 軽荷重～中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
- オプションで取り付け用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	タイプ	A	B	A1	A2	A3	B1	d1	d2	h	h1	G	質量(g)	ねじ付属サービス	
														ねじサイズ	ねじの本数
HNSHS-30-30-A	Aタイプ	30	30	18	-	-	18	4	6.4	1.5	3	3	14	M4×6	4
HNSHS-40-40-A	Aタイプ	40	40	25	-	-	25	5	8.3	2	4	4	32	M5×8	4
HNSHS-50-50-A	Aタイプ	50	50	30	-	-	30	5	8.3	2	6	6	61	M5×8	4
HNSHS-60-60-A	Aタイプ	60	60	36	-	-	36	5	8.3	2	6	6	80	M5×8	4
HNSHS-30-45-A	Bタイプ	30	45	18	-	-	16.5	4	6.4	1.5	3	3	21	M4×6	6
HNSHS-40-60-A	Bタイプ	40	60	25	-	-	22.5	5	8.3	2	4	4	50	M5×8	6
HNSHS-50-75-A	Bタイプ	50	75	30	-	-	27.5	5	8.3	2	6	6	90	M5×8	6
HNSHS-60-90-A	Bタイプ	60	90	36	-	-	33	5	8.3	2	6	6	119	M5×8	6
HNSHS-45-30-A	Cタイプ	45	30	33	9	24	18	4	6.4	1.5	3	3	19	M4×6	5
HNSHS-60-40-A	Cタイプ	60	40	45	12.5	32.5	25	5	8.3	2	4	4	44	M5×8	5
HNSHS-75-50-A	Cタイプ	75	50	55	15	40	30	5	8.3	2	6	6	78	M5×8	5
HNSHS-90-60-A	Cタイプ	90	60	66	18	48	36	5	8.3	2	6	6	108	M5×8	5
HNSHS-60-30-A	Dタイプ	60	30	48	9	24	18	4	6.4	1.5	3	3	24	M4×6	6
HNSHS-80-40-A	Dタイプ	80	40	65	12.5	32.5	25	5	8.3	2	4	4	56	M5×8	6
HNSHS-100-50-A	Dタイプ	100	50	80	15	40	30	5	8.3	2	6	6	96	M5×8	6
HNSHS-120-60-A	Dタイプ	120	60	96	18	48	36	5	8.3	2	6	6	134	M5×8	6

● 強度

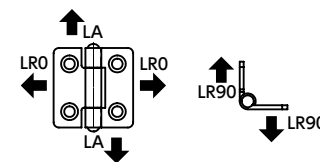

品番	破壊荷重(N)*1		
	LRO	LR90	LA
HNSHS-30-30-A	500	500	700
HNSHS-30-45-A	750	700	1300
HNSHS-40-40-A	1000	1000	2000
HNSHS-40-60-A	1500	1300	2400
HNSHS-45-30-A	500	450	700
HNSHS-50-50-A	2000	1000	2500
HNSHS-50-75-A	2250	1300	2500
HNSHS-60-30-A	500	450	700
HNSHS-60-40-A	1000	1000	1200
HNSHS-60-60-A	2500	1000	2800
HNSHS-60-90-A	3000	1200	3000
HNSHS-75-50-A	2000	1000	1600
HNSHS-80-40-A	1000	1000	1200
HNSHS-90-60-A	2500	1000	1100
HNSHS-100-50-A	1600	700	1200
HNSHS-120-60-A	2500	1000	1100

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNSHS-30-30-A



HNSHS-30-30-A-P



ねじ付属サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。