


● 材質・仕上げ

| HNSHS-B | |
|------------------------|----------|
| 本体 | SUS304相当 |
| ピン | SUS304相当 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) | SUSXM7 |



- オールステンレス製のヒンジ。
- 厚みを抑えたシンプルなデザイン。
- 縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。
- 取り付け穴は通し穴です。
- 軽荷重～中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

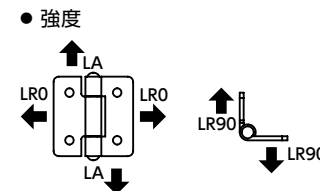

| 品番 | 破壊荷重 (N)*1 | | |
|----------------|------------|------|------|
| | LR0 | LR90 | LA |
| HNSHS-30-30-B | 500 | 500 | 700 |
| HNSHS-30-45-B | 750 | 700 | 1300 |
| HNSHS-40-40-B | 1000 | 1000 | 2000 |
| HNSHS-40-60-B | 1500 | 1300 | 2400 |
| HNSHS-45-30-B | 500 | 450 | 700 |
| HNSHS-50-50-B | 2000 | 1000 | 2500 |
| HNSHS-50-75-B | 2250 | 1300 | 2500 |
| HNSHS-60-30-B | 500 | 450 | 700 |
| HNSHS-60-40-B | 1000 | 1000 | 1200 |
| HNSHS-60-60-B | 2500 | 1000 | 2800 |
| HNSHS-60-90-B | 3000 | 1200 | 3000 |
| HNSHS-75-50-B | 2000 | 1000 | 1600 |
| HNSHS-80-40-B | 1000 | 1000 | 1200 |
| HNSHS-90-60-B | 2500 | 1000 | 1100 |
| HNSHS-100-50-B | 1600 | 700 | 1200 |
| HNSHS-120-60-B | 2500 | 1000 | 1100 |

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



単位: mm

| 品番 | タイプ | A | B | A1 | A2 | A3 | B1 | d | h | h1 | G | 質量 (g) | ねじ付属サービス | |
|----------------|------|-----|----|----|------|------|------|-----|-----|----|---|--------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | ねじサイズ | ねじの本数 |
| HNSHS-30-30-B | Aタイプ | 30 | 30 | 18 | - | - | 18 | 3.2 | 1.5 | 3 | 3 | 14 | M3×10 | 4 |
| HNSHS-40-40-B | Aタイプ | 40 | 40 | 25 | - | - | 25 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | 33 | M4×8 | 4 |
| HNSHS-50-50-B | Aタイプ | 50 | 50 | 30 | - | - | 30 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | 63 | M5×10 | 4 |
| HNSHS-60-60-B | Aタイプ | 60 | 60 | 36 | - | - | 36 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | 80 | M5×10 | 4 |
| HNSHS-30-45-B | Bタイプ | 30 | 45 | 18 | - | - | 16.5 | 3.2 | 1.5 | 3 | 3 | 21 | M3×10 | 6 |
| HNSHS-40-60-B | Bタイプ | 40 | 60 | 25 | - | - | 22.5 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | 51 | M4×8 | 6 |
| HNSHS-50-75-B | Bタイプ | 50 | 75 | 30 | - | - | 27.5 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | 90 | M5×10 | 6 |
| HNSHS-60-90-B | Bタイプ | 60 | 90 | 36 | - | - | 33 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | 120 | M5×10 | 6 |
| HNSHS-45-30-B | Cタイプ | 45 | 30 | 33 | 9 | 24 | 18 | 3.2 | 1.5 | 3 | 3 | 19 | M3×10 | 5 |
| HNSHS-60-40-B | Cタイプ | 60 | 40 | 45 | 12.5 | 32.5 | 25 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | 46 | M4×8 | 5 |
| HNSHS-75-50-B | Cタイプ | 75 | 50 | 55 | 15 | 40 | 30 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | 79 | M5×10 | 5 |
| HNSHS-90-60-B | Cタイプ | 90 | 60 | 66 | 18 | 48 | 36 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | 90 | M5×10 | 5 |
| HNSHS-60-30-B | Dタイプ | 60 | 30 | 48 | 9 | 24 | 18 | 3.2 | 1.5 | 3 | 3 | 24 | M3×10 | 6 |
| HNSHS-80-40-B | Dタイプ | 80 | 40 | 65 | 12.5 | 32.5 | 25 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | 58 | M4×8 | 6 |
| HNSHS-100-50-B | Dタイプ | 100 | 50 | 80 | 15 | 40 | 30 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | 98 | M5×10 | 6 |
| HNSHS-120-60-B | Dタイプ | 120 | 60 | 96 | 18 | 48 | 36 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | 137 | M5×10 | 6 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNSHS-30-30-B



HNSHS-30-30-B-P



ねじ付属サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。