


HNSHS-N シートメタルヒンジ(平蝶番) - ステンレス製 - 穴なしタイプ

SUS ステンレス

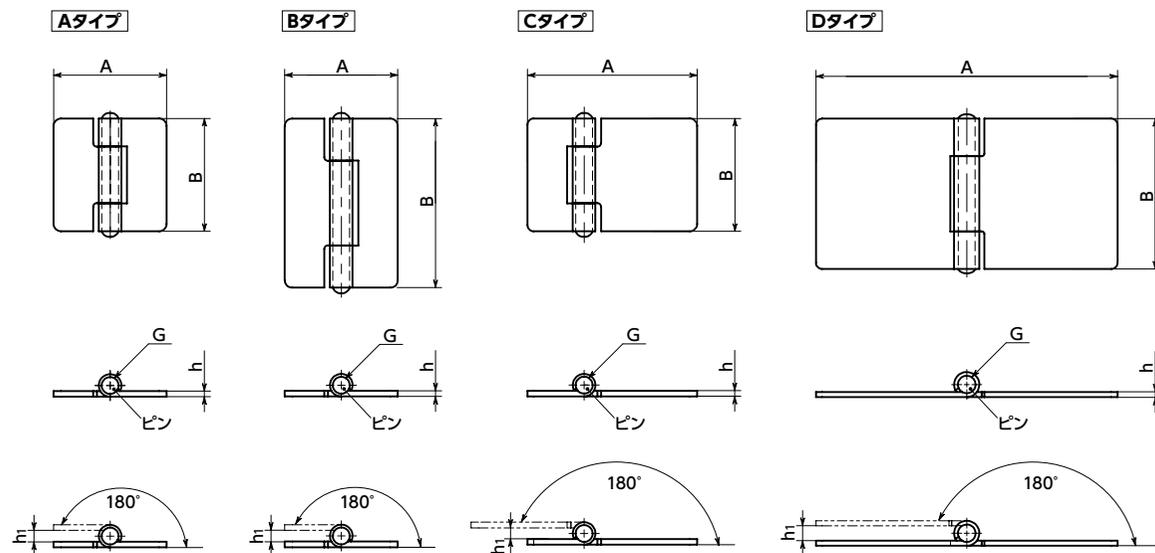


● 材質・仕上げ

	HNSHS-N
本体	SUS304相当
ピン	SUS304相当



- オールステンレス製のヒンジ。
- 厚みを抑えたシンプルなデザイン。
- 縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。
- 取り付け穴はありません。溶接、もしくはお客さまにて穴加工することで取り付けが可能です。
- 軽荷重～中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。

● 強度

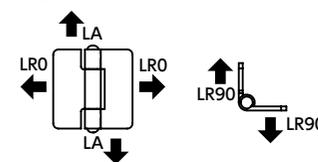

品番	破壊荷重 (N)*1		
	LRO	LR90	LA
HNSHS-30-30-N	500	500	700
HNSHS-30-45-N	750	700	1300
HNSHS-40-40-N	1000	1000	2000
HNSHS-40-60-N	1500	1300	2400
HNSHS-45-30-N	500	450	700
HNSHS-50-50-N	2000	1000	2500
HNSHS-50-75-N	2250	1300	2500
HNSHS-60-30-N	500	450	700
HNSHS-60-40-N	1000	1000	1200
HNSHS-60-60-N	2500	1000	2800
HNSHS-60-90-N	3000	1200	3000
HNSHS-75-50-N	2000	1000	1600
HNSHS-80-40-N	1000	1000	1200
HNSHS-90-60-N	2500	1000	1100
HNSHS-100-50-N	1600	700	1200
HNSHS-120-60-N	2500	1000	1100

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。



単位: mm

品番	タイプ	A	B	h	h1	G	質量 (g)
HNSHS-30-30-N	Aタイプ	30	30	1.5	3	3	15
HNSHS-40-40-N	Aタイプ	40	40	2	4	4	34
HNSHS-50-50-N	Aタイプ	50	50	2	6	6	62
HNSHS-60-60-N	Aタイプ	60	60	2	6	6	83
HNSHS-30-45-N	Bタイプ	30	45	1.5	3	3	22
HNSHS-40-60-N	Bタイプ	40	60	2	4	4	52
HNSHS-50-75-N	Bタイプ	50	75	2	6	6	93
HNSHS-60-90-N	Bタイプ	60	90	2	6	6	122
HNSHS-45-30-N	Cタイプ	45	30	1.5	3	3	20
HNSHS-60-40-N	Cタイプ	60	40	2	4	4	47
HNSHS-75-50-N	Cタイプ	75	50	2	6	6	81
HNSHS-90-60-N	Cタイプ	90	60	2	6	6	111
HNSHS-60-30-N	Dタイプ	60	30	1.5	3	3	25
HNSHS-80-40-N	Dタイプ	80	40	2	4	4	59
HNSHS-100-50-N	Dタイプ	100	50	2	6	6	99
HNSHS-120-60-N	Dタイプ	120	60	2	6	6	139

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNSHS-30-30-N

