

## ● 材質・仕上げ




	HNAMS
本体	SUS304

- アルミ大型スライドヒンジ **HNMVA** **HNMMA** **HNMHA** 専用\*1のプレート。
  - ステンレス製のおねじタイプ。
  - ハウジングやドアに貫通穴を加工するか、溶接して固定することでヒンジの取り付けが可能です。
  - ボルトやワッシャを使用しなくてもヒンジを取り付けできます。
  - ピン穴とヒンジの位置決め穴を位置決めピンで固定することで、相互の部品の回転を防ぎます。
- \*1: ステンレス大型スライドヒンジ **HNNVS** **HNNMS** **HNNHS** には使用できません。

単位: mm

品番 	L1	L2	B	M(並目)		d	P1	P2	s	質量 (g)
				ねじの呼び	ピッチ					
<b>HNAMS-60-20-MT</b>	60	20	30	M6	1	4	46	28	4	60
<b>HNAMS-60-25-MT</b>	60	25	30	M6	1	4	46	28	4	63
<b>HNAMS-60-30-MT</b>	60	30	30	M6	1	4	46	28	4	65
<b>HNAMS-75-20-MT</b>	75	20	30	M6	1	4	61	40	4	74
<b>HNAMS-75-25-MT</b>	75	25	30	M6	1	4	61	40	4	77
<b>HNAMS-75-30-MT</b>	75	30	30	M6	1	4	61	40	4	79

## ● 使用例

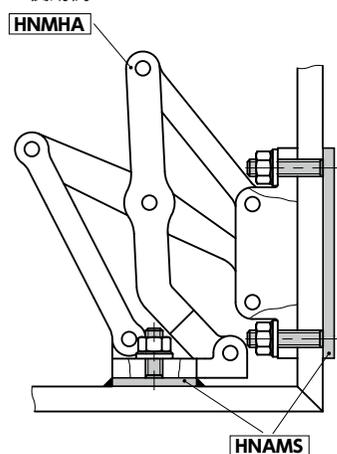

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## HNAMS-60-30-MT

