

## ● 材質・仕上げ



	<b>HNBFS</b>
本体	SUS304

- ステンレス大型スライドヒンジ **HNNVS** **HNNMS** **HNNHS** やメタルヒンジと組み合わせて使用するプレート。
- ステンレス製のめねじタイプ。
- ハウジングやドアに貫通穴を加工することで、ヒンジの取り付けが可能です。
- ナットやワッシャを使用しなくてもヒンジを取り付けできます。

単位: mm


品番	L <sub>2</sub>	B	M(並目)		L <sub>1</sub> *1	P <sub>1</sub> *1	P <sub>2</sub>	s	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
<b>HNBFS-30-MT</b>	30	9	M4	0.7	30	18	18	3	5
<b>HNBFS-40-MT</b>	40	12	M5	0.8	40	25	25	3	10
<b>HNBFS-50-MT</b>	50	15	M6	1	50	30	30	4	20
<b>HNBFS-60-MT</b>	60	18	M8	1.25	60	36	36	4	29.3

\*1: 取りつけるヒンジの寸法と、L<sub>1</sub>およびP<sub>1</sub>が一致する品番を選定してください。

## ● 適用ヒンジ

品番	適用ヒンジ
<b>HNBFS-30</b>	<b>HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4</b>
<b>HNBFS-40</b>	<b>HNG-C / HNGS-C-NI / HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4 / HNJ-A / HNJS-A / HNNVS / HNNMS / HNNHS</b>
<b>HNBFS-50</b>	<b>HNG-C / HNGS-C-NI / HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4 / HNJ-A / HNJS-A / HNNVS / HNNMS / HNNHS</b>
<b>HNBFS-60</b>	<b>HNG-C / HNGS-C-NI / HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4 / HNJ-A / HNJS-A / HNNVS / HNNMS / HNNHS</b>

## ● 使用例

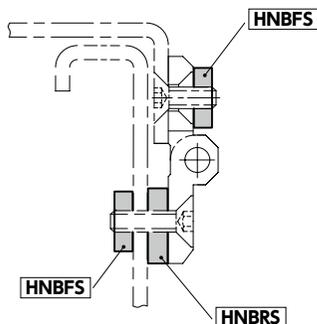

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**HNBFS-30-MT**