

● 材質・仕上げ



	HNBR5
本体	SUS304

- ヒンジと取り付け面の間のすきま調整に使用するプレート。
- ステンレス製。
- ステンレス大型スライドヒンジ **HNNVS** **HNNMS** **HNNHS** やメタルヒンジと組み合わせて使用します。

単位：mm


品番	L2	s	B1	B2	d	L1*1	P1*1	P2	質量 (g)
HNBR5-30-1-MT	30	1	10.8	6	4	30	18	18	2.2
HNBR5-30-1.5-MT	30	1.5	10.8	6	4	30	18	18	3.3
HNBR5-30-3-MT	30	3	10.8	6	4	30	18	18	6.4
HNBR5-30-5-MT	30	5	10.8	6	4	30	18	18	10.5
HNBR5-40-1-MT	40	1	14.5	7.5	5	40	25	25	4.1
HNBR5-40-1.5-MT	40	1.5	14.5	7.5	5	40	25	25	6.1
HNBR5-40-3-MT	40	3	14.5	7.5	5	40	25	25	12.1
HNBR5-40-5-MT	40	5	14.5	7.5	5	40	25	25	20.1
HNBR5-50-1-MT	50	1	18	10	6	50	30	30	6.4
HNBR5-50-1.5-MT	50	1.5	18	10	6	50	30	30	10
HNBR5-50-3-MT	50	3	18	10	6	50	30	30	20
HNBR5-50-5-MT	50	5	18	10	6	50	30	30	30.8
HNBR5-60-1-MT	60	1	21.5	12.5	8	60	36	36	9
HNBR5-60-1.5-MT	60	1.5	21.5	12.5	8	60	36	36	13.6
HNBR5-60-3-MT	60	3	21.5	12.5	8	60	36	36	27.2
HNBR5-60-5-MT	60	5	21.5	12.5	8	60	36	36	43.6

*1: 取り付けるヒンジの寸法と、L1およびP1が一致する品番を選定してください。

● 適用ヒンジ

品番	適用ヒンジ
HNBR5-30	HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4
HNBR5-40	HNG-C / HNGS-C-NI / HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4 / HNJ-A / HNJS-A / HNNVS / HNNMS / HNNHS
HNBR5-50	HNG-C / HNGS-C-NI / HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4 / HNJ-A / HNJS-A / HNNVS / HNNMS / HNNHS
HNBR5-60	HNG-C / HNGS-C-NI / HNG-A / HNGA-A / HNGS-A-NI / HNGS-A-A4 / HNJ-A / HNJS-A / HNNVS / HNNMS / HNNHS

● 使用例

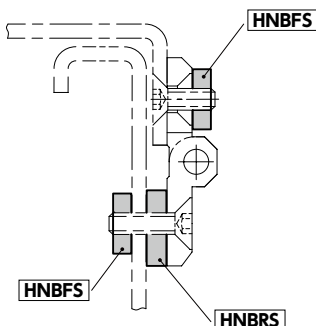

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

HNBR5-30-3-MT

