

**PBKY-L** ロック時にレバーが左向き **PBKY-R** ロック時にレバーが右向き

品番	B	s	L	H	e	D <sub>1</sub>	R	E	F	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>3</sub>	G	t	荷重 (N) min./max.	ピンの せん断荷重 (N)	質量 (g)
<b>PBKY-6-38-L</b>	6	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	1710	68
<b>PBKY-8-38-L</b>	8	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	3050	68
<b>PBKY-8-46-L</b>	8	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	3050	120
<b>PBKY-10-38-L</b>	10	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	4770	71
<b>PBKY-10-46-L</b>	10	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	4770	130
<b>PBKY-12-46-L</b>	12	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	6870	140
<b>PBKY-6-38-R</b>	6	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	1710	68
<b>PBKY-8-38-R</b>	8	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	3050	68
<b>PBKY-8-46-R</b>	8	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	3050	120
<b>PBKY-10-38-R</b>	10	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	4770	71
<b>PBKY-10-46-R</b>	10	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	4770	130
<b>PBKY-12-46-R</b>	12	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	6870	140

単位: mm

- レバータイプのインデックスプランジャと取り付けフランジを一体化。
- レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引っ込みます。この時、レバーを倒せばピンを引っ込めた状態でロックできます。
- ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。
- ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。
- 取り付けは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取り付け後の位置調整が容易です。
- 末尾記号により、レバーの向きが選択できます。

**PBKY-L** ロック時にレバーが左向き

**PBKY-R** ロック時にレバーが右向き


- 材質・仕上げ



	<b>PBKY</b>
レバー	ナイロン6(つや消し黒)
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
ピン	SUM22L 三価クロメート処理
スプリング	SUS301

- 使用例

扉のラッチ機構として。

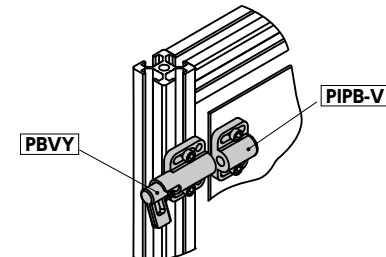

- 関連商品

**PBKY**用のプッシュ**PIPB-V**がありません。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PBKY-8-46-L**



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------------	------------------------	---------------------------