

## ● 材質・仕上げ

	PEXS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUS303相当
ピン	SUS431相当 硬化処理
スプリング	SUS301相当
グラブスクリュー	SUS304相当
六角ナット	SUS304相当

● ロックナットの有無は品番によって異なります。




- ピン先端の片方に面取りがあるインデックスプランジャ。
- 通常はピンが本体から突出しています。
- ワークを面取り側に押し当てると、面取り部をスライドしながらピンが押し込まれ、溝や段差に沿ってスムーズに移動します。ラッチ側にワーク端面が当たると、位置決め・固定されます。
- グラブスクリューを緩めることで、ピンの面取り方向を任意の角度に調整できます。

- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
PEXS-B	なし*1
PEXS-BK	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。

- ピンの面取り方向は本体のマーキングにより確認できます。

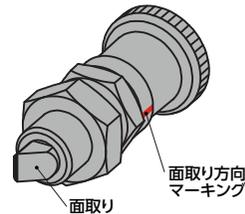

PEXS-B ロックナットなし PEXS-BK ロックナットつき

品番	B1	s	B	B2	M(細目)		D	L	L1	L2	L3	SW	SW1	SW2	荷重(N) min./max.	適用カラー PXCS	質量(g)
					ねじの呼び	ピッチ											
PEXS-5-5-B-NI	5	5	7	2.5	M12	1.5	23	56.3	20	11.3	1	17	-	2	9 / 18	PXCS-12-17-**	47
PEXS-6-6-B-NI	6	6	8	3	M16	1.5	28	67.5	24	13.5	1.2	22	-	2	13 / 23	PXCS-16-19-**	98
PEXS-8-7.5-B-NI	8	7.5	10	4	M16	1.5	28	69	24	13.5	1.2	22	-	2	15 / 31	PXCS-16-19-**	130
PEXS-9-8.5-B-NI	9	8.5	12	4.5	M20	1.5	33	81.3	30	14.8	1.2	24	-	2	19 / 34	PXCS-20-22-**	159
PEXS-5-5-BK-NI	5	5	7	2.5	M12	1.5	23	56.3	20	11.3	1	17	18	2	9 / 18	PXCS-12-17-**	56
PEXS-6-6-BK-NI	6	6	8	3	M16	1.5	28	67.5	24	13.5	1.2	22	24	2	13 / 23	PXCS-16-19-**	116
PEXS-8-7.5-BK-NI	8	7.5	10	4	M16	1.5	28	69	24	13.5	1.2	22	24	2	15 / 31	PXCS-16-19-**	150
PEXS-9-8.5-BK-NI	9	8.5	12	4.5	M20	1.5	33	81.3	30	14.8	1.2	24	30	2	19 / 34	PXCS-20-22-**	195


単位: mm

## ● ピンの面取り方向の調整

面取り面の位置は任意の角度に調整可能です。

調整手順:


1. 六角レンチ\*1でグラブスクリューを緩めます。
2. ノブを回して面取りを希望の向きに回転させます。
3. 六角レンチでグラブスクリューを締めます。(締めつけトルク: 0.7N・m)

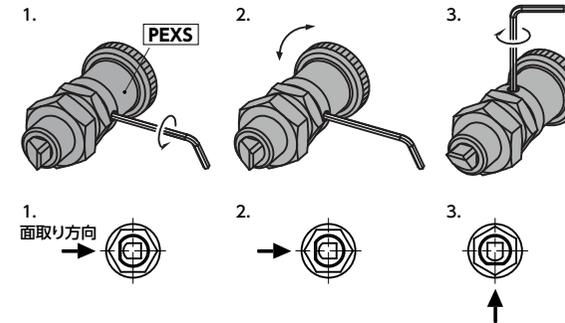

\*1: 六角レンチは付属していません。

## ● 使用例

インデックスプランジャ用カラー [PXCS] などと組み合わせて。

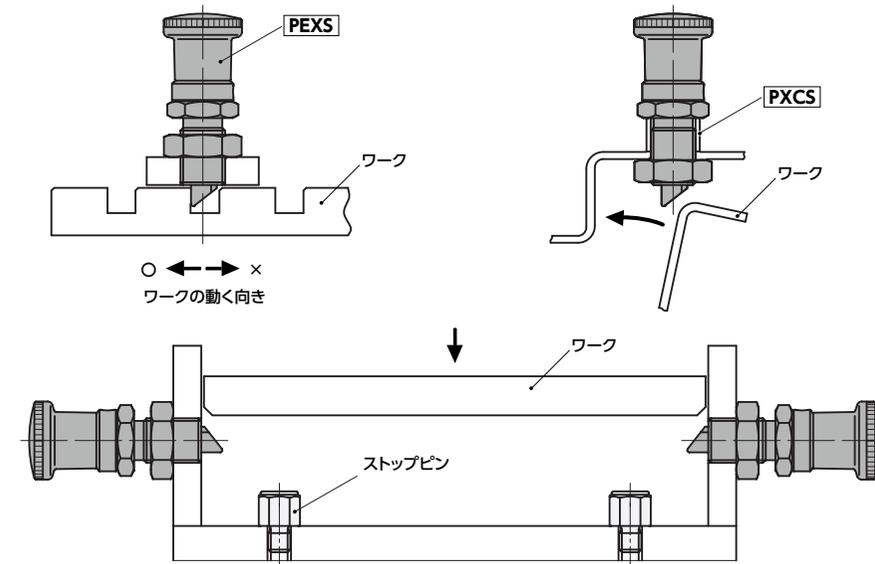

## ● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー [PXCS] をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PEXS-5-5-B-NI

クリーン洗浄・クリーン梱包  
対応不可ゆるみ止め  
対応可・別料金レーザ刻印  
対応可・別料金