

● 材質・仕上げ

	PEYS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUS303相当
ピン	SUS431相当 硬化処理
スプリング	SUS301相当
グラブスクリュー	SUS304相当
六角ナット	SUS304相当

● ロックナットの有無は品番によって異なります。


- ピン先端の片方に面取りがある、ロック機構つきインデックスプランジャ。
- 通常はピンが本体から突出しています。
- ワークを面取り側に押し当てると、面取り部をスライドしながらピンが押し込まれ、溝や段差に沿ってスムーズに移動します。ラッチ側にワーク端面が当たると、位置決め・固定されます。
- グラブスクリューを緩めることで、ピンの面取り方向を任意の角度に調整できます。

- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。


商品記号	ロックナット
PEYS-C	なし*1
PEYS-CK	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。

- ピンの面取り方向は本体のマーキングにより確認できます。

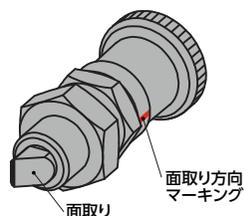

- ピンはノブを引くことで、本体に収納されます。さらにノブを90°回転させると、ピンを収納した状態でロックができます。ロック解除時には、ノブを引き、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。

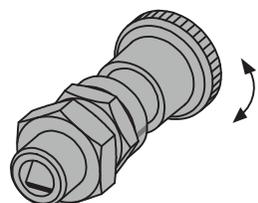


PEYS-C ロックナットなし PEYS-CK ロックナットつき

品番	B1	s	B	B2	M(細目)		D	L	L1	L2	L3	SW	SW1	SW2	荷重(N) min./max.	適用カラー PXCS	質量(g)
					ねじの呼び	ピッチ											
PEYS-5-5-C-NI	5	5	7	2.5	M12	1.5	23	56.3	20	11.3	1	17	-	2	9 / 18	PXCS-12-17-***	47
PEYS-6-6-C-NI	6	6	8	3	M16	1.5	28	67.5	24	13.5	1.2	22	-	2	13 / 23	PXCS-16-19-***	98
PEYS-8-7.5-C-NI	8	7.5	10	4	M16	1.5	28	69	24	13.5	1.2	22	-	2	15 / 31	PXCS-16-19-***	130
PEYS-9-8.5-C-NI	9	8.5	12	4.5	M20	1.5	33	81.3	30	14.8	1.2	24	-	2	19 / 34	PXCS-20-22-***	159
PEYS-5-5-CK-NI	5	5	7	2.5	M12	1.5	23	56.3	20	11.3	1	17	18	2	9 / 18	PXCS-12-17-***	56
PEYS-6-6-CK-NI	6	6	8	3	M16	1.5	28	67.5	24	13.5	1.2	22	24	2	13 / 23	PXCS-16-19-***	116
PEYS-8-7.5-CK-NI	8	7.5	10	4	M16	1.5	28	69	24	13.5	1.2	22	24	2	15 / 31	PXCS-16-19-***	150
PEYS-9-8.5-CK-NI	9	8.5	12	4.5	M20	1.5	33	81.3	30	14.8	1.2	24	30	2	19 / 34	PXCS-20-22-***	195

単位: mm

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可ゆるみ止め
対応可・別料金レーザ刻印
対応可・別料金


- ピンの面取り方向の調整
面取り面の位置は任意の角度に調整可能です。
調整手順:
1. 六角レンチ*1でグラブスクリューを緩めます。
2. ノブを回して面取りを希望の向きに回転させます。
3. 六角レンチでグラブスクリューを締めます。(締めつけトルク: 0.7N・m)

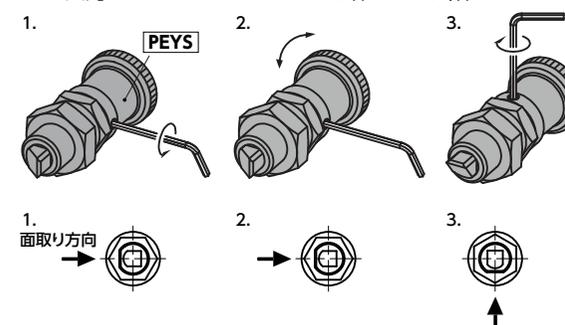

*1: 六角レンチは付属していません。

● 使用例

インデックスプランジャ用カラー [PXCS] などと組み合わせて。

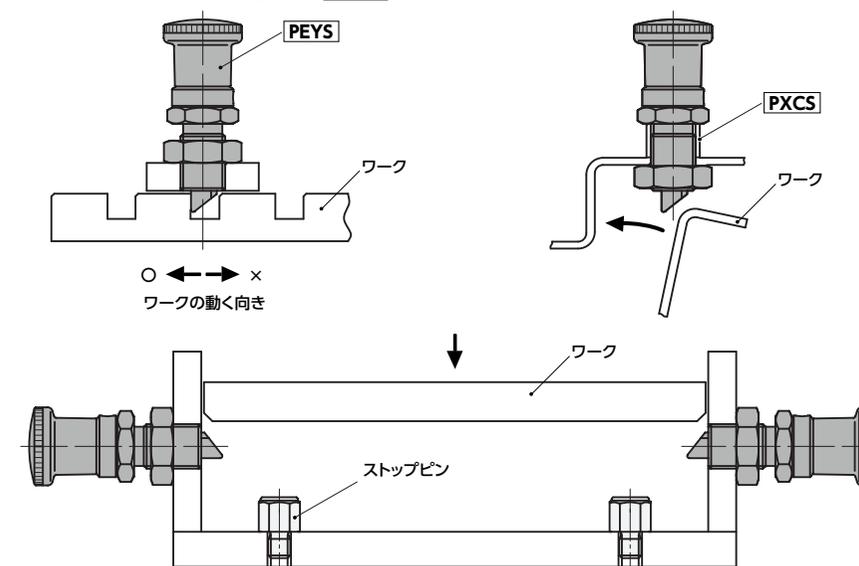

● 関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー [PXCS] をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PEYS-5-5-C-NI