



PFYS-A

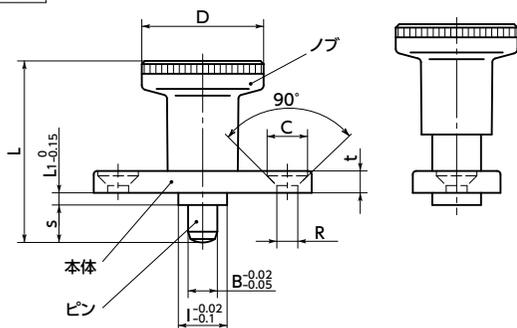

PFYS-H-A

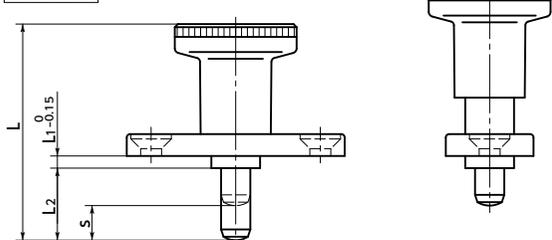

- 皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
- ロングピンタイプ【PFYS-H-A】は厚いパネル・フレームなどの取り付けに最適です。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のない【PFXS】と同じです。

## ● 強度

品番	許容引張荷重 (N)
PFYS-6-A	400
PFYS-8-A	500
PFYS-6H-A	400
PFYS-8H-A	500

▲ ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。

## ● 材質・仕上げ



	PFYS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理
ピン	SUS303相当 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301相当

## PFYS-A ショートピン PFYS-H-A ロングピン

単位: mm

品番	B	s	D	I	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	C	R	E	F	G	t	荷重 (N) min./max.	ピンの せん断荷重 (N)	質量 (g)
PFYS-6-A	6	6	25	10	37	2.5	-	8.3	4.3	30	40	18	4.5	9 / 25	2620	36
PFYS-8-A	8	8	31	12	44	2.5	-	10.4	5.3	34	46	20	5.5	13 / 26	4660	59
PFYS-6H-A	6	6	25	10	45	2.5	14	8.3	4.3	30	40	18	4.5	9 / 25	2620	38
PFYS-8H-A	8	8	31	12	54	2.5	18	10.4	5.3	34	46	20	5.5	13 / 26	4660	60

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PFYS-6-A



クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

レーザ刻印

対応可・別料金