

- コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
- 取り付け後、本体金属部が露出しません。
- ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
- **PHX-RD** **PHXS-RD** はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
- 商品記号により、本体材質・ノブの色が選択できます。

商品記号	本体材質	ノブの色
PHX	スチール製	つや消し黒
PHX-RD	スチール製	つや消しレッド
PHXS	ステンレス製	つや消し黒
PHXS-RD	ステンレス製	つや消しレッド

PHX ノブ：つや消し黒 PHX-RD ノブ：つや消しレッド

品番	B	s	M(細目)		D	d	L	L ₁	L _r min.	sw	荷重(N) min./max.	ピンのせん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ										
PHX-4-5-A	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	13
PHX-5-5-A	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**	14
PHX-6-7-A	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**	24
PHX-7-7-A	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**	25
PHX-4-5-A-RD	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	13
PHX-5-5-A-RD	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**	14
PHX-6-7-A-RD	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**	24
PHX-7-7-A-RD	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**	25

単位：mm

● 材質・仕上げ

	PHX	PHX-RD	PHXS	PHXS-RD
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消しレッド)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消しレッド)
本体	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303	SUS303
ピン	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301

RoHS

PHXS ノブ：つや消し黒 PHXS-RD ノブ：つや消しレッド

品番	B	s	M(細目)		D	d	L	L ₁	L _r min.	sw	荷重(N) min./max.	ピンのせん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ										
PHXS-4-5-A	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	13
PHXS-5-5-A	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**	14
PHXS-6-7-A	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**	24
PHXS-7-7-A	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**	25
PHXS-4-5-A-RD	4	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	13
PHXS-5-5-A-RD	5	5	M8	0.75	21	15	26.5	5	3.5	10	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**	14
PHXS-6-7-A-RD	6	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**	24
PHXS-7-7-A-RD	7	7	M10	1	25	18	34	7	4.5	12	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**	25


単位：mm

● 取り付け方法


ノブと本体は六角でかみ合っています。取り付けはノブを回して固定してください。安定した取り付けのため、取り付け部の厚さXに応じて右の方法で固定してください。

① X < L₁ の場合。

インデックスプランジャ用カラー **PXCS** で固定してください。

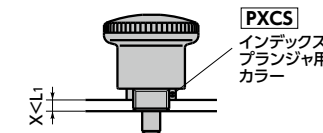② X = L₁ の場合。

ゆるみ止めサービスをご利用ください。

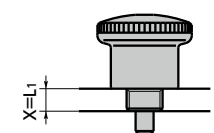

● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー **PXCS** をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PHX-5-5-A

