


SUS ステンレス



## ● 材質・仕上げ

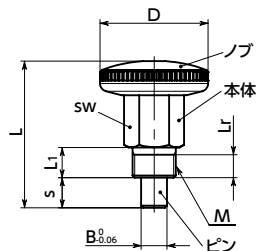

	PIX / PIX-RD	PIXS / PIXS-RD
ノブ	ナイロン6 (各色)	ナイロン6 (各色)
本体	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303
ピン	SUS303	SUS303
スプリング	SUS301	SUS301

- コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
- **PHX** **PHXS** (⇒ P.xxxx) の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
- ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
- **PIX-RD** **PIXS-RD** はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
- 商品記号により、本体材質・ノブの色が選択できます。

商品記号	本体材質	ノブの色
<b>PIX</b>	スティール製	つや消し黒
<b>PIX-RD</b>	スティール製	つや消しレッド
<b>PIXS</b>	ステンレス製	つや消し黒
<b>PIXS-RD</b>	ステンレス製	つや消しレッド

## PIX PIX-RD スティール製 PIXS PIXS-RD ステンレス製

単位: mm

品番	B	s	M(細目) ねじの呼び		D	L	L1	sw	Lr	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー <b>PXCS</b>	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ									
<b>PIX-4-5-A</b>	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	13
<b>PIX-5-5-A</b>	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**	13
<b>PIX-6-7-A</b>	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**	22
<b>PIX-7-7-A</b>	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**	23
<b>PIX-4-5-A-RD</b>	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	13
<b>PIX-5-5-A-RD</b>	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**	13
<b>PIX-6-7-A-RD</b>	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**	22
<b>PIX-7-7-A-RD</b>	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**	23
<b>PIXS-4-5-A</b>	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	13
<b>PIXS-5-5-A</b>	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**	13
<b>PIXS-6-7-A</b>	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**	22
<b>PIXS-7-7-A</b>	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**	23
<b>PIXS-4-5-A-RD</b>	4	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	13
<b>PIXS-5-5-A-RD</b>	5	5	M8	0.75	21	26.5	5	10	3.5	4.5 / 12	1820	PXCS-8-10-**	13
<b>PIXS-6-7-A-RD</b>	6	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	2620	PXCS-10-12-**	22
<b>PIXS-7-7-A-RD</b>	7	7	M10	1	25	34	7	12	4.5	5 / 18	3570	PXCS-10-12-**	23

## ● 関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー **PXCS** をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PIXS-5-5-A-RD



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx

お問い合わせください

ゆるみ止め ⇒ P.xxxx

対応可・別料金

レーザ刻印 ⇒ P.xxxx

対応可・別料金